

Bewegungsmelder

# IS 140-2 Z-Wave

weiß

EAN 4007841 029814

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology



infrared sensor  
140°



max. 14 m

1000w

1000 W max.



IP54



180° horizontal,  
90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

**3** JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Der Klassiker, jetzt mit noch mehr Klasse. Infrarot-Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave, integrierbar in das Smart Friends System oder jedes beliebige Z-Wave-Netzwerk, für außen und innen, ideal zur gezielten Erfassung am Haus, 140° Erfassungswinkel, Reichweite bis 14 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor horizontal um 180° und vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich.

## Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	99 x 86 x 82 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Montageort	Wand
Montageart	Aufputz
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	1,80 – 3,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	140 °
Öffnungswinkel	40 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Radial	r = 3 m (11 m <sup>2</sup> )

Reichweite Tangential	r = 14 m (239 m <sup>2</sup> )
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	6 stk.
Grundlichtfunktion	Nein
Funktionen	Sensorkanal, Aktorkanal
Mit Busankopplung	Nein
Einstellungen via	Z-Wave, Potis
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	3 Jahre
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841029814

<https://www.steinell.de>

Bewegungsmelder

# IS 140-2 Z-Wave

weiß

EAN 4007841 029814

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology


## Zubehör

EAN 4007841 029876 Smartfriends Box

EAN 4007841 631864 Eckwandhalter 07

EAN 4007841 631765 Eckwandhalter 07

## Sensorerfassungsbereich

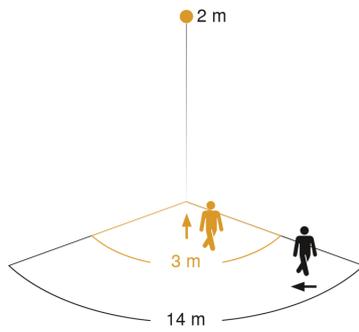

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

