


## ModuPlug HDC MF 10B CA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

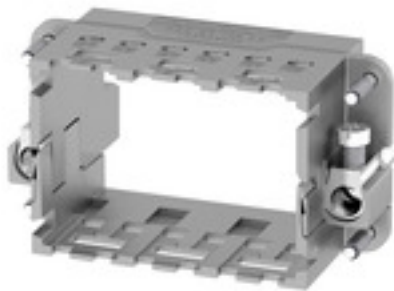

### Einfach

Der innovative Schieberahmen hat zwei definierte Verrastpositionen zum Öffnen und Schließen. Dies ermöglicht die einfache, werkzeuglose Montage der Module.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | HDC MF 10B CA              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1428980000</a> |
| Ausführung | Rahmen                     |
| GTIN (EAN) | 4050118233278              |
| VPE        | 1 Stück                    |

## ModuPlug HDC MF 10B CA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite       | 64 mm    | Breite (inch) | 2,52 inch  |
| Höhe         | 36,4 mm  | Höhe (inch)   | 1,433 inch |
| Tiefe        | 34,4 mm  | Tiefe (inch)  | 1,354 inch |
| Nettogewicht | 67,541 g |               |            |

### Temperaturen

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------|-------------------|

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Allgemeine Daten

|                    |               |             |       |
|--------------------|---------------|-------------|-------|
| Anzahl Steckplätze | 3             | Baugröße    | 4     |
| Baureihe           | ModuPlug      | Steckzyklen | ≥ 500 |
| Werkstoff          | Zinkdruckguss |             |       |

### Anschlussdaten PE

|                                  |                    |                                   |                     |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Anschlussart PE                  | Schraubanschluss   | Anzugsdrehmoment max. PE-Anschluß | 1,2 Nm              |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 10 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002312    | ETIM 6.0   | EC002312    |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 9.0 | 27-44-02-06 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-06 |            |             |

### Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broschüre/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>                                                    |

## ModuPlug HDC MF 10B CA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

