

**ModuPlug
HDC MF 10B AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

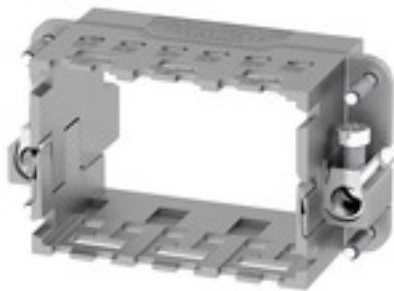
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Einfach**

Der innovative Schieberahmen hat zwei definierte Verrastpositionen zum Öffnen und Schließen. Dies ermöglicht die einfache, werkzeuglose Montage der Module.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC MF 10B AC
Best.-Nr.	1428960000
Ausführung	Rahmen
GTIN (EAN)	4050118233223
VPE	1 Stück

ModuPlug HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	64 mm	Breite (inch)	2,52 inch
Höhe	36,4 mm	Höhe (inch)	1,433 inch
Tiefe	34,4 mm	Tiefe (inch)	1,354 inch
Nettogewicht	67,541 g		

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Anzahl Steckplätze	3	Baugröße	4
Baureihe	ModuPlug	Steckzyklen	≥ 500
Werkstoff	Zinkdruckguss		

Anschlussdaten PE

Anschlussart PE	Schraubanschluss	Anzugsdrehmoment max. PE-Anschluß	1,2 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002312	ETIM 6.0	EC002312
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 9.0	27-44-02-06
eClass 9.1	27-44-02-06		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering-Daten	EPLAN
Engineering-Daten	STEP

ModuPlug HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

