

**SlimFix
SFX 9/24 MM BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

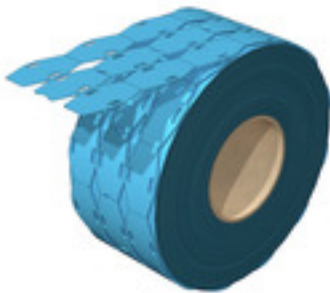
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Hochbiegsam: SFX**

Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SFX 9/24 MM BL
Best.-Nr.	2519100000
Ausführung	SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - , 26 x 15 mm, blau
GTIN (EAN)	4050118531251
VPE	1.000 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

**SlimFix
SFX 9/24 MM BL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch
Höhe	26 mm	Höhe (inch)	1,024 inch
Tiefe	0,6 mm	Tiefe (inch)	0,024 inch
Nettogewicht	0,238 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	1.000	Ausführung	halogenfrei
Breite	15 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich	-40...90 °C	Farbe	blau
Halogene	Nein	Schriftfeldgröße	23.5 x 9 mm
Werkstoff	Polyurethane		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteraußendurchmesser	7 -
Leiteraußendurchmesser, min.	7 mm		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------

SlimFix SFX 9/24 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

