


Epson WorkForce DS-50000



DATENBLATT

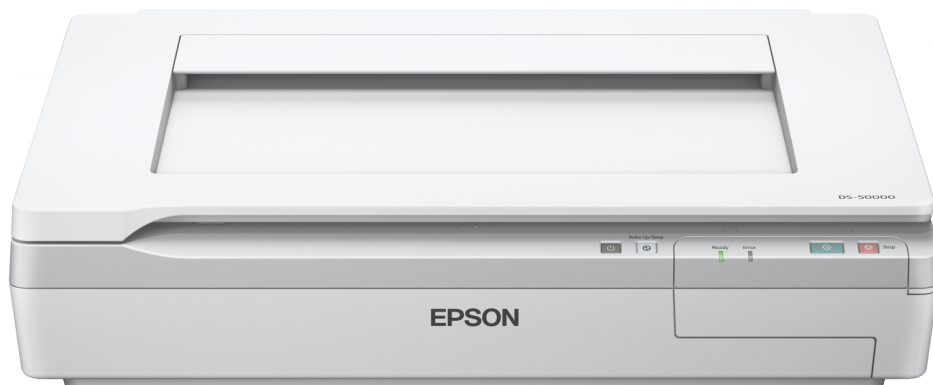

Leistungsstarker DIN A3-Flachbettscanner für die Erfassung großformatiger, gebundener oder fragiler Dokumente

Dieser DIN A3-Dokumentenscanner wurde für die Anforderungen vertikaler Märkte entwickelt. Dank seiner hochwertigen CCD-Technologie und der umfassenden Bildverarbeitungsfunktionen von Epson Scan und Epson Document Capture Pro ermöglicht er das unkomplizierte Erfassen und Umwandeln von Dokumenten.

Dieses Gerät ist speziell dafür konzipiert, Dokumente individuell zu verarbeiten, und eignet sich insbesondere für Anwender mit spezifischen Anforderungen an die Erfassung, wie etwa das Scannen gebundener Materialien sowie dicker oder fragiler Dokumente. Dieser Scanner lässt sich leicht in vertikale Anwendungen integrieren, da er TWAIN, ISIS und WIA ebenso unterstützt wie Epson Document Capture Pro.

Hochwertige Scanergebnisse werden durch die CCD-Technologie und innovative Bildverarbeitungsfunktionen – wie die „Buchrückenkorrektur“ – sowie durch die verbesserte Farbausblendung/-optimierung mit Epson Scan gewährleistet. Darüber hinaus können mit Epson Document Capture Pro gescannte Daten bereits vor der Konvertierung bearbeitet werden, um sie dann an nahezu jede Art von Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem weiterzuleiten.

Mit dem optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul kann dieser Scanner einschließlich aller Funktionen von Anwendern im Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Dank der Epson Document Capture Pro-Lösungen und des Netzwerkschnittstellenmoduls profitieren die Anwender von der Push-Scan-Funktionalität und können Funktionen zum Scannen auf Knopfdruck – wie „Scannen und als E-Mail versenden“ oder „Scannen zu Microsoft SharePoint®“ – benutzerspezifisch anpassen*2. Mit diesen Funktionen lassen sich komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen.

Die Epson ReadyScan LED-Technologie kommt ohne Aufwärmzeit aus, ist garantiert quecksilberfrei und reduziert den Stromverbrauch. Diese Merkmale und die ENERGY STAR-Zertifizierung*1 weisen das Gerät als umweltfreundlich aus.

PRODUKTMERKMALE

- **DIN A3-Flachbettscanner**
Scannt Dokumente bis zum Format DIN A3
- **Hochwertige Ergebnisse**
CCD-Spitzentechnologie
- **Keine Aufwärmzeit**
ReadyScan-LED für sofortiges Scannen
- **Netzwerkcompatibel**
Optionales Netzwerkschnittstellenmodul
- **Umweltfreundlich**
ENERGY STAR-zertifiziert*1

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Scanauflösung	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Scannertyp	Flachbett-Scanner
Papierformate	DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, Letter, Legal, Executive
Farbtiefe	Eingang: 48 Bits Farbe / 16 Bits Schwarzweiß, Ausgang: 24 Bits Farbe / 8 Bits Schwarzweiß

SCANNER

Lichtquelle	ReadyScan LED Technik
LCD-Anzeige	Optionales Netzwerkschnittstellenmodul

SCANGESCHWINDIGKEIT

Scan-Geschwindigkeit	Schwarzweiß: 4 s/Seite - Farbe: 4 s/Seite gemessen mit gröÙe: A3, auflösung: 200 / 300 dpi, Schwarzweiß: 0,4 ms/Zeile - Farbe: 0,4 ms/Zeile gemessen mit gröÙe: A3, auflösung: 200 / 300 dpi
----------------------	--

SCANFUNKTIONEN

Features	Vordefinierte Einstellungen, Automatische Bereichsaufteilung, Automatische Schiefekorrektur, Automatische Schwarzweiß/Farbe Erkennung, doppelte Bildausgabe (nur Windows), automatische Bilddrehung, Textverbesserung, Kantenglättung, Verbesserte Cropping-Funktion für automatische Größenanpassung, Unschärf maskieren, Entrasterung, Horizontale und vertikale Dokumententrennung, Buchrückenkorrektur, Automatische Ordnererstellung, Barcode-Erkennung, Zonenbezogene OCR-A und B-Unterstützung
Ausgabeformate	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A
Dateikomprimierungsfunktionen	Hardware-JPEG-Komprimierung, TIFF-Komprimierung (JPEG(7), CCITT G4, LZW), PDF-Komprimierung
Advanced document integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Druck, Scannen zu Web-Ordner, Scannen zu Netzwerkordner

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 2.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T) (optional)
Netzwerkschnittstellenmodul	Optional
Ethernet-Einstellungen	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Vollduplex / Halbduplex
Bedienfeldtyp	5-zeilige LCD-Anzeige mit Push-Scan-Funktionen

ALLGEMEINES

Abmessungen	640 x 468 x 156 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	14,8 kg
Treiber	TWAIN, WIA, ISIS (Web-Download)

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	---

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B204131
Barcode	8715946499253
Kartonabmessungen	750 x 875 x 534 mm
Kartongewicht	38,2 kg
Stück	1 Stück
Palettengröße	5 Stück

Epson WorkForce DS-50000

LIEFERUMFANG

- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Software (CD)
- USB-Kabel
- Garantiedokument
- Hauptgerät

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Netzwerkschnittstellenmodul
B12B08411
- Cleaning Kit
B12B819291



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. {s1} Die ENERGY STAR-Zertifizierung besteht nur für nicht netzwerkfähige Modelle, ohne Verwendung des Netzwerkschnittstellenmoduls.

EPSON®