


Epson WorkForce DS-70000



DATENBLATT

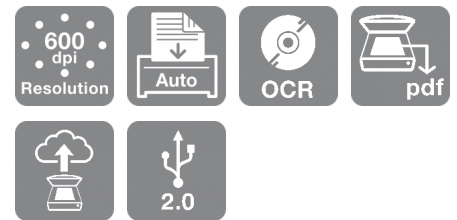

Zuverlässiger DIN A3-Produktionsscanner zur Verbesserung des Dokumentenworkflows

Mit dem Epson WorkForce DS-70000 – eingebunden in ein Dokumentenmanagementsystem – lassen sich Dokumente zuverlässig und in hochwertiger Qualität erfassen, umwandeln und verteilen. Dieser DIN A3-Dokumentenscanner eignet sich insbesondere für Unternehmen mit hohem Scanbedarf.

Dieses Hochleistungsgerät kann große Dokumentenstapel schnell und effizient an einem Stück bewältigen und lässt sich problemlos in komplexe IT-Systeme einbinden. Mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 70 Seiten/Min. bzw. 140 Bildern/Min. erledigt dieser Produktionsscanner mühelos umfangreiche Aufträge. Dank des DIN A3-Dokumenteneinzugs für 200 Blatt, Duplex-Scannen in nur einem Schritt und der Doppeleinzugserkennung ermöglicht dieser Scanner schnelle, reibungslose Scannvorgänge.

Mit Epson Document Capture Pro lässt sich der Scanner ganz einfach in Ihr Dokumentenmanagementsystem einbinden. Die Abläufe werden beschleunigt, und die Benutzer können Dokumente erfassen, konvertieren, verteilen und in praktisch jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem ablegen.

Mit dem optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul kann dieser Scanner einschließlich aller Funktionen von Anwendern im Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Dank der Epson Document Capture Pro-Lösungen und des Netzwerkschnittstellenmoduls profitieren die Anwender von der Push-Scan-Funktionalität und können Funktionen zum Scannen auf Knopfdruck – wie „Scannen und als E-Mail versenden“ oder „Scannen zu Microsoft SharePoint®“ – benutzerspezifisch anpassen*2. Mit diesen Funktionen lassen sich komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Das erhöht die Benutzerakzeptanz und macht eine Schulung überflüssig.

Die Epson ReadyScan LED-Technologie und das ENERGY STAR-Zertifikat*1 weisen das Gerät als umweltfreundlich aus.

PRODUKTMERKMALE

- **Blitzschnelles Scannen**
Scannt 70 Seiten/Min. bzw. 140 Bilder/Min.
- **Automatischer Einzug**
Automatischer DIN A3-Dokumenteneinzug (200 Blatt)
- **Reibungsloser Betrieb**
Doppeleinzugserkennung
- **Netzwerkcompatibel**
Optionales Netzwerkschnittstellenmodul
- **Umweltfreundlich**
ENERGY STAR-zertifiziert*1

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Scannertyp	Flachbett-Scanner, Einzelblatt-Scanner
Scanauflösung	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Min. Dokumentgröße des automatischen Einzugs	68 mm x 120 mm (horizontal x vertikal)
Maximale Dokumentengröße ADF	297 mm x 2.540 mm (horizontal x vertikal)
Papierformate	DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B4, DIN B5, B6, Letter, Legal, Executive
Farbtiefe	Eingang: 48 Bits Farbe / 16 Bits Schwarzweiß , Ausgang: 24 Bits Farbe / 8 Bits Schwarzweiß
Ultraschallsensor	JA

SCANNER

Lichtquelle	ReadyScan LED Technik
-------------	-----------------------

SCANGESCHWINDIGKEIT

Scan-Geschwindigkeit	Schwarzweiß: 70 Seiten/Min - Farbe: 70 Seiten/Min gemessen mit größe: A4 , auflösung: 200 / 300 dpi, Schwarzweiß: 140 Bild/Min. - Farbe: 140 Bild/Min. gemessen mit größe: A4 , auflösung: 200 / 300 dpi
----------------------	--

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Zuverlässigkeit max.	8.000 Seiten
Scanvolumen pro Tag	
Duplex Scan	JA

SCANFUNKTIONEN

Features	Leere Seiten überspringen, Lochentfernung, Vordefinierte Einstellungen, Automatische Bereichsaufteilung, Automatische Schieflagenkorrektur, Automatic multi-document recognition, doppelte Bildausgabe (nur Windows), automatische Bilddrehung, Textverbesserung, Kantenglättung, Unschärf maskieren, Entraasterung, Buchrückenkorrektur, Automatische Ordnererstellung, Barcode-Erkennung, Zonenbezogene OCR-A und B-Unterstützung, Automatische/manuelle Job-Trennung
Ausgabeformate	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu PDF / batch, Scannen zu durchsuchbare PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A
Dateikomprimierungsfunktionen	Hardware-JPEG-Komprimierung, TIFF-Komprimierung (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF-Komprimierung
Advanced document integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Druck, Scannen zu Web-Ordner, Scannen zu Netzwerkordner

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 2.0 Typ B, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, (optional)
Netzwerkschnittstellenmodul	Optional

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	---

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B204331
Barcode	8715946499239
Kartonabmessungen	750 x 875 x 534 mm
Kartongewicht	38,2 kg
Stück	1 Stück
Palettengröße	3 Stück

Epson WorkForce DS-70000

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Stromkabel
- Aufstellanleitung
- Software (CD)
- USB-Kabel
- Garantiedokument

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Netzwerkschnittstellenmodul
B12B808411
- Walzen-Bausatz
B12B813501
- Cleaning Kit
B12B819291



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. {s1} Die ENERGY STAR-Zertifizierung besteht nur für nicht netzwerkfähige Modelle, ohne Verwendung des Netzwerkschnittstellenmoduls.

EPSON®