 



THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.


CONFIDENTIAL

VERTRAULICH


Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefuegnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

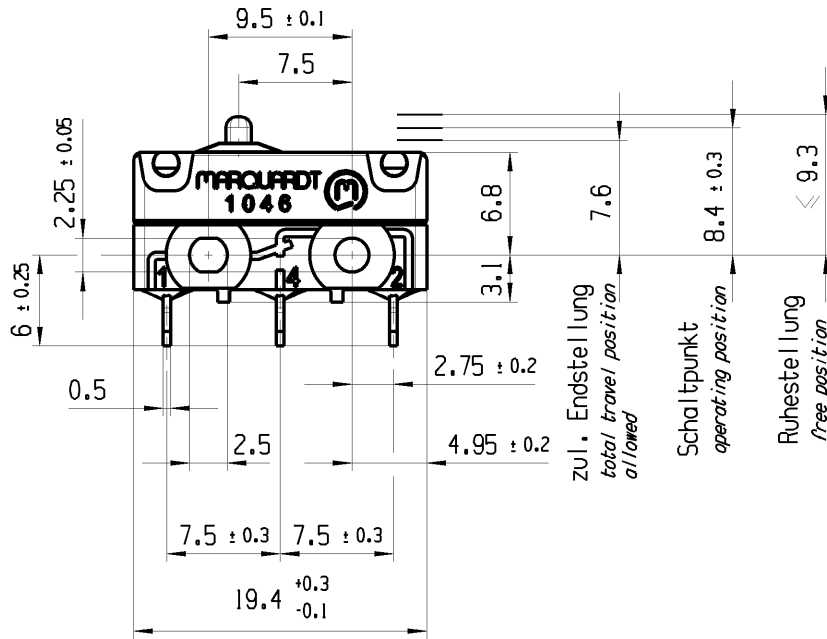


Aufschrift
Marking

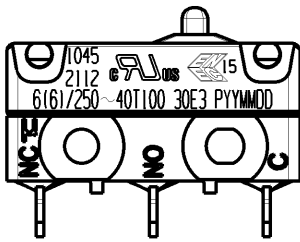

NC NO
2 4

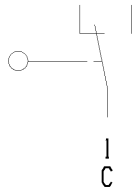

Aufschrift
marking

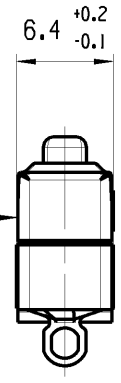

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft
actuating force ≤ 2.8 N

Rueckschaltkraft
release force ≥ 0.9 N

Differenzweg
movement differential ≤ 0.2 mm

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 40
protection class acc to EN 60529

Gehaeuse auf Anschlussseite abgedichtet
housing sealed on connector side

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10460104	Index a
	fuer Winkel FOR ANGLE.	± 2	+0.25 -0.1	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm					
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	>15-30 ± 0.2 ± 0.5			
						>30-70 ± 0.3	>70-120 ± 0.4			
						>120 ± 0.8				
									SCHNAPPSCHALTER	
									snap action switch	
a	83090	11.03.13	BRC							
	79865	19.09.12	BRC							
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY			Ersatz fuer/REPLACEMENT OF	

