


# WorkForce DS-7500

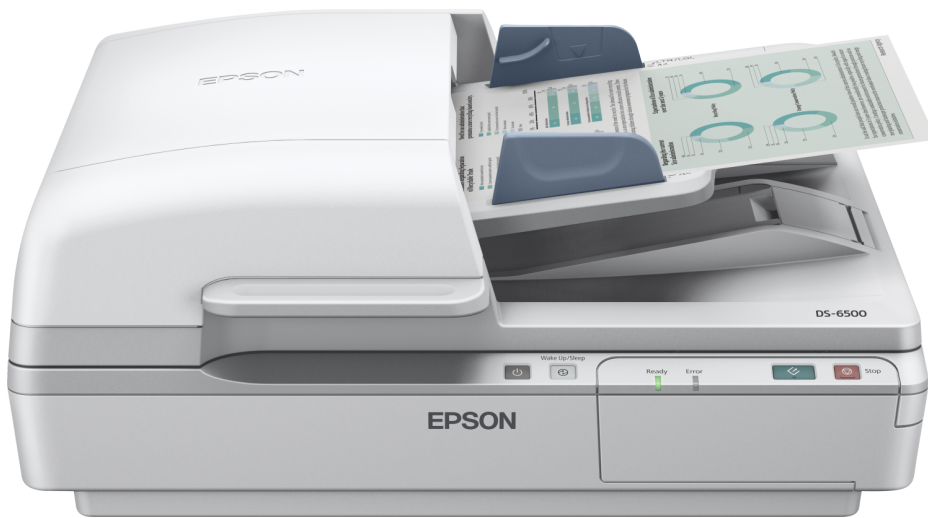

## Verbesserte Dokument-Workflowprozesse mit diesem zuverlässigen A4-Office-Scanner

Dieser zuverlässige Dokumentenscanner wurde für die nahtlose Integration in Dokumentenmanagementsysteme entwickelt und stellt sicher, dass umfangreiche Scanaufträge schnell und problemlos durchgeführt werden.


Der Epson WorkForce DS-7500 kann auch große Dokumentenstapel schnell und effizient verarbeiten. Er ermöglicht eine Scangeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Min. / 80 Bilder/Min. und das mühelose Scannen aufgrund eines automatischen Einzugs für bis zu 100 Seiten und bietet Duplex-Scannen in nur einem Schritt und Doppeleinzugserkennung.

Mit Epson Document Capture Pro können Sie Funktionen für das Scannen in hoher Geschwindigkeit mühelos in Ihr Dokumentenmanagementsystem integrieren und somit den Workflow beschleunigen und es Benutzern ermöglichen, gescannte Informationen in nahezu jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem zu erfassen, umzuwandeln und zu verteilen.

Der Scanner und seine Funktionen können über das optional erhältliche Netzwerkschnittstellenmodul von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden. In Kombination mit den Document Capture Pro-Lösungen profitieren Anwender beim optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul von Push-Scan-Funktionen und können „Scannen zu“-Aufträge benutzerspezifisch anpassen, z. B. „Scannen und als E-Mail versenden“, „Scannen zu Microsoft SharePoint“ und „Scannen zu Cloud“. Dank dieser Funktionen können komplizierte Aufgaben mühelos durchgeführt werden, was die Akzeptanz beim Benutzer automatisch erhöht und Schulungen überflüssig macht.

Mit der Epson ReadyScan LED-Technologie wird keine Aufwärmzeit benötigt, es wird garantiert kein Quecksilber verwendet und der Stromverbrauch ist gering. Dieser Scanner ist zudem ENERGY STAR-zertifiziert\*2, was ihn in Kombination mit den genannten anderen Aspekten als umweltfreundliches Gerät für Ihren Arbeitsplatz auszeichnet.

## DATENBLATT

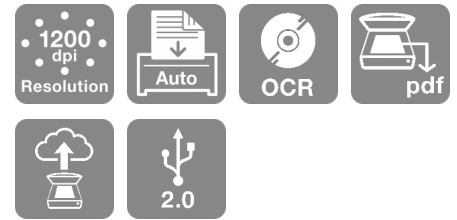

## PRODUKTMERKMALE

- **Hochgeschwindigkeits-Dokumentenscanner**  
Bis zu 40 Seiten/Min. / 80 Bilder/Min.
- **Automatischer Einzug mit hoher Kapazität**  
Automatischer Einzug von bis zu 100 Seiten
- **Störungsfrei**  
Doppeleinzugserkennung
- **Netzwerkfähig**  
Optionales Netzwerkschnittstellenmodul
- **Umweltfreundlich**  
ENERGY STAR-zertifiziert \*2

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

Scannertyp	Flachbett-Scanner, Einzelblatt-Scanner
Scanauflösung	1.200 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertikal)
Min. Dokumentgröße des automatischen Einzugs	100 mm x 148 mm (horizontal x vertikal)
Maximale Dokumentengröße ADF	216 mm x 1.016 mm (horizontal x vertikal)
Papierformate	DIN A4, DIN A5, Letter, DIN A6, Legal, A7, A8, Postkarte, Visitenkarten, Plastikkarten, DIN C4 (Umschlag), DL (Umschlag)
Farbtiefe	Eingang: 48 Bits Farbe / 16 Bits Schwarzweiß, Ausgang: 24 Bits Farbe / 8 Bits Schwarzweiß
Ultraschallsensor	JA

### SCANNER

Lichtquelle	ReadyScan LED Technik
-------------	-----------------------

### SCANGESCHWINDIGKEIT

Scan-Geschwindigkeit	Schwarzweiß: 40 Seiten/Min - Farbe: 40 Seiten/Min, auflösung: 200 / 300 dpi, Schwarzweiß: 80 Bild/Min. - Farbe: 80 Bild/Min., auflösung: 200 / 300 dpi
----------------------	--

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierkapazität	100 Blatt
Zuverlässigkeit max.	4.000 Seiten
Scanvolumen pro Tag	
Duplex Scan	JA

### SCANFUNKTIONEN

Features	Leere Seiten überspringen, Vordefinierte Einstellungen, Automatische Bereichsaufteilung, Automatische Schieflagenkorrektur, Automatische Schwarzweiß/Farbe Erkennung, doppelte Bildausgabe (nur Windows), automatische Bilddrehung, Textverbesserung, Kantenglättung, Unschärf maskieren, Entrasterung
Ausgabeformate	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu PDF / batch, Scannen zu durchsuchbare PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A
Dateikomprimierungsfunktionen	Hardware-JPEG-Komprimierung, TIFF-Komprimierung (JPEG(7), CCITT G4, LZW), PDF-Komprimierung
Advanced document integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Druck, Scannen zu Web-Ordner, Scannen zu Netzwerkordner

### KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 2.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T) (optional)
Netzwerkschnittstellenmodul	Optional
Ethernet-Einstellungen	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Vollduplex / Halbduplex

### SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	---

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B205331
Barcode	8715946499208
Kartonabmessungen	250 x 400 x 290 mm
Kartongewicht	38,2 kg
Stück	1 Stück
Palettengröße	12 Stück

## WorkForce DS-7500

### LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- Software (CD)
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung (CD)
- Garantiedokument
- Netzteil

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Netzwerkschnittstellenmodul  
B12B808411
- Walzen-Bausatz (Workforce DS-6500/7500-Serie)  
B12B813481
- Cleaning Kit  
B12B819291



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
www.epson.de

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
www.epson.at  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
www.epson.ch

1. Scannen zu E-Mail, FTP, SharePoint, Druck, Web Ordner, Netzwerkordner, Google Docs

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON**<sup>®</sup>