


Länge: 150 mm

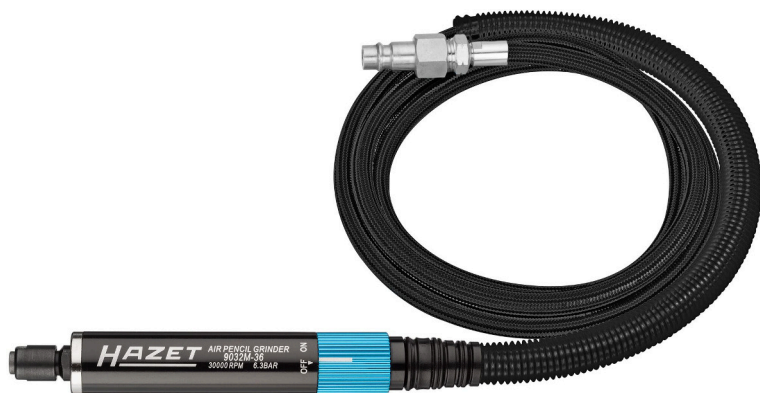

Anwendung:

Präzises Arbeiten mit 3 mm und 6 mm Schleifkörpern auch unter beengten Verhältnissen

- Geräuscharmer Betrieb: integrierter Abluftschlauch führt Abluft vom Werkstück weg und dämpft den Schall
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Schlanke Bauform
- 6 mm Spannfutter mit 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße
- Werkzeuglänge: 150 mm
- Werkzeug-Ø: 22,2 mm
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 5 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 85,8 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,80 m/s²
- Spannfutter: 6 mm
- Leistung Watt: 224 Watt
- Maße: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,38 kg
- Schall-Druckpegel: 78,7 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 30000
- Luftbedarf [l/min]: 43,7 l/min (0,7 l/sec)

Artikelnummer

9032 M-36