



HSM SECURIO B22 - 3,9 x 30 mm




Aktenvernichter HSM SECURIO B22

Datensicherheit leicht gemacht! Das leistungsstarke Einstiegsgerät der B-Serie für den Arbeitsplatz. Mit Start-Stopp-Automatik und Überlastungsschutz. Der Auffangbehälter mit 33 Litern Volumen kann leicht entnommen und geleert werden.

Technische Daten

Artikel-Nr.:	1833121	Eingabebreite:	240 mm
EAN	4026631047838	Behälter-/Auffangvolumen:	33 l
Schnittart:	Partikelschnitt	Auffangvolumen in Blatt (80 g):	435
Schnittgröße:	3,9 x 30 mm	Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 57 dB(A)
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-3 F-1 P-4 T-4	Breite x Tiefe x Höhe:	375 x 310 x 600 mm
Schnittleistung in Blatt 80g/m²:	9 - 11	Gewicht:	12,515 kg
Leistungsaufnahme:	440 W	Schnittgut:	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte
Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz		

Produktinformationen

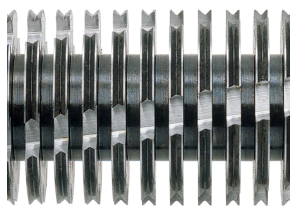

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.



Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.



Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.



Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Energiesparend

Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.



Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



 
Anzeige Behälter voll

Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.



Sichtfenster zur Füllstandkontrolle

Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.



Garantie auf die Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 (nach ISO/IEC 21964).



*HSM SECURIO B24, B26, B32