



# HSM SECURIO B32 - 1,9 x 15 mm




## Aktenvernichter HSM SECURIO B32

Hochwertige Materialien, bewährte Qualität – der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen.

### Technische Daten

<b>Artikel-Nr.:</b>	1822111	<b>Eingabebreite:</b>	310 mm
<b>EAN</b>	4026631025119	<b>Behälter-/Auffangvolumen:</b>	82 l
<b>Schnittart:</b>	Partikelschnitt	<b>Auffangvolumen in Blatt (80 g):</b>	1043
<b>Schnittgröße:</b>	1,9 x 15 mm	<b>Geräuschpegel (Leerlauf):</b>	ca. 56 dB(A)
<b>Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):</b>	E-4 F-2 P-5 T-5	<b>Breite x Tiefe x Höhe:</b>	497 x 398 x 793 mm
<b>Schnittleistung in Blatt 80g/m²:</b>	9 - 11	<b>Gewicht:</b>	27 kg
<b>Leistungsaufnahme:</b>	500 W	<b>Schnittgut:</b>	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V / 50 Hz		

### Produktinformationen

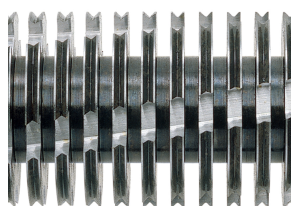

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.



Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.



Mit der Multifunktions-taste kann das Gerät intuitiv bedient werden.



### Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



### Energiesparend

Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.



### Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



### Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



 
### Anzeige Behälter voll

Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.



### Sichtfenster zur Füllstandkontrolle

Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.



Garantie auf die Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 (nach ISO/IEC 21964).



\*HSM SECURIO B24, B26, B32