



HSM SECURIO AF150 - 4,5 x 30 mm




Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF150

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 150 Blatt und Einzelpapier.

Technische Daten

Artikel-Nr.:	2083111	Eingabebreite:	240 mm
EAN	4026631050609	Behälter-/Auffangvolumen:	35 l
Schnittart:	Partikelschnitt	Auffangvolumen in Blatt (80 g):	415
Schnittgröße:	4,5 x 30 mm	Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 56 dB(A)
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4	Breite x Tiefe x Höhe:	395 x 381 x 740 mm
Schnittleistung in Blatt 80g/m²:	8 - 10	Gewicht:	18,473 kg
Autofeed in Blatt:	150	Schnittgut:	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD
Leistungsaufnahme:	500 W		
Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz		

Produktinformationen

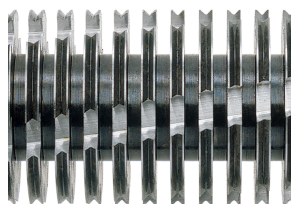

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.



Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.



Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher (ab HSM SECURIO AF150).



Nanogrip-Technologie

Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.



Nützliche Doppelfunktion

Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen.



Anti-Papierstau Funktion

Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Auf Rollen fahrbar

Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar (ab HSM SECURIO AF150).



Garantie auf die Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 (nach ISO/IEC 21964).



* HSM SECURIO AF100
 ** HSM SECURIO AF150, AF300, AF 500
 *** Nicht für AF 100, AF 350
 **** AF 100

www.hsm.eu

HSM®