



HSM shredstar X10 - 4,5 x 30 mm + Sep. CD-Schneidwerk



Aktenvernichter HSM shredstar X10

Professioneller Datenschutz am Arbeitsplatz. Dieser komfortable Heimbüro-Aktenvernichter mit Partikelschnitt und separatem CD-Schneidwerk schreddert sicher Akten und CDs/DVDs.

Technische Daten

Artikel-Nr.:	1045111	Eingabebreite:	220 mm
EAN	4026631057769	Behälter-/Auffangvolumen:	20 l
Schnittart:	Partikelschnitt	Auffangvolumen in Blatt (80 g):	250
Schnittgröße:	4,5 x 30 mm	Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 58 dB(A)
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-2 F-1 O-1 P-4 T-2	Breite x Tiefe x Höhe:	345 x 245 x 445 mm
Schnittleistung in Blatt 80g/m²:	10	Gewicht:	6,2 kg
Leistungsaufnahme:	160 W	Schnittgut:	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD
Spannung / Frequenz:	220-240 V / 50 Hz/60 Hz		

Produktinformationen



Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann...



Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll.






Leiser Betrieb

Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.

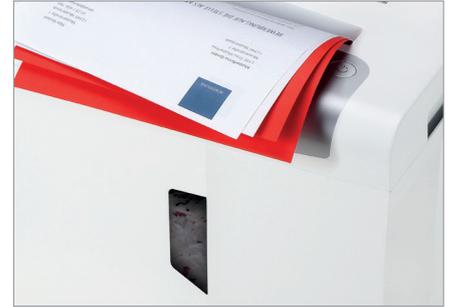

Füllstandkontrolle

Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar (ausgenommen HSM shreddstar S5).



Mühevolle Entleerung

Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden.

