

Innen

# Batteriebetriebene Dekoration

## LED-Echtwaxskerzen 3er-Set

Best.-Nr. 1676604



Polarlite®



Bedienungsanleitung

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die batteriebetriebenen LED-Kerzen dienen zur Dekoration in Innenräumen. Sie werden jeweils über zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben. Das Produkt erzeugt einen Flackereffekt.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

### Lieferumfang

- Batteriebetriebene Dekoration
- Bedienungsanleitung

### Sicherheitshinweise

**Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.**



### a) Personen / Produkt

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Falls Sie Beschädigungen feststellen, so darf das Produkt nicht mehr betrieben werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Die LED erhitzt sich während des Gebrauchs. Halten Sie das Produkt während dem Gebrauch von leicht entflammbaren Materialien fern.
- Das Produkt ist nur für den Innengebrauch bestimmt.
- Achtung, LED-Licht:
  - Nicht in den LED-Lichtstrahl blicken!
  - Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten betrachten!

- Das Produkt besteht aus echtem Wachs und ist brennbar. Vor direkter Sonneneinstrahlung, offener Flamme und anderen Wärmequellen schützen. Den Docht nicht anzünden.


### b) Batterien

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Alle Batterien sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Batterien kann zum Auslaufen der Batterien und zur Beschädigung des Produkts führen.
- Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

### c) Sonstiges

- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

## Produktübersicht

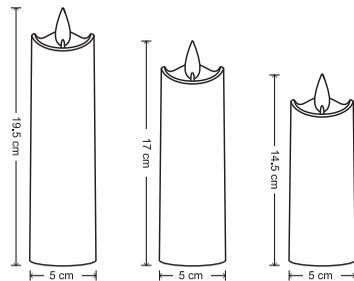

## Inbetriebnahme

**Das Produkt darf nicht in oder unter Wasser betrieben werden.**

**Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sich noch in der Verpackung befindet.**

**Hängen Sie keine Objekte an das Produkt und bedecken Sie das Produkt nicht.**

**Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie z. B. Kamin oder Herdplatten.**



Die LEDs sind nicht dimmbar und nicht austauschbar.

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Entfernen Sie die Schutzfolie.
- Stellen Sie das Produkt auf eine horizontale Fläche, z.B. einen Gartentisch.
- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
- Legen Sie zwei AA-Batterien ein. Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger Batterien. Achten Sie darauf, dass die Batterien in der richtigen Polarität ("+" = positiv; "-" = negativ) eingelegt sind, wie im Batteriefach angegeben.

- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.
- Um das Licht ein- und auszuschalten, bewegen Sie den Schalter an der Unterseite des Geräts in die Position **On** (Ein) oder **Off** (Aus).
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Batterien.

## Einlegen/Ersetzen der Batterien

Ersetzen Sie die Batterien, wenn die LED nicht mehr funktioniert. Achten Sie darauf, dass beim Batteriewechsel keine Flüssigkeiten in das Innere des Batteriefachs gelangen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter auf **Off** (Aus) steht, bevor Sie das Batteriefach öffnen.
- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
- Entfernen Sie die verbrauchten Batterien.
- Setzen Sie zwei neue AA-Batterien ein. Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger Batterien. Achten Sie darauf, dass die Batterien in der richtigen Polarität ("+" = positiv; "-" = negativ) eingelegt sind, wie im Batteriefach angegeben.
- Schließen Sie das Batteriefach. Der Batteriefachdeckel muss hörbar einrasten.

## Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und lassen Sie es ausreichend abkühlen.
- Entnehmen Sie vor einer Reinigung die Batterien.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Material angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.

- Verwenden Sie ein sauberes, trockenes, fusselfreies Tuch, um das Produkt zu reinigen. Drücken Sie das echte Wachs nicht zu fest, da dies zu Kratzspuren oder Beschädigungen führen kann.

## Entsorgung

### a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

### b) Batterien



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol). Ihre verbrauchten Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

## Technische Daten

Betriebsspannung	3 V (2 x 1,5 V Batterien, Typ AA)
Leistungsaufnahme	0,06 W
Leuchtdauer	ca. 200 Stunden
Anzahl Lichter	1
Leuchtfarbe	Warm-weiß
LED Lebensdauer	30000 Stunden
Betriebsbedingungen	-5 to +40 °C
Lagerbedingungen	-5 to +40 °C
Abmessungen (H x Ø)	195 x 50 mm 170 x 50 mm 145 x 50 mm
Gewicht	168 g 157 g 126 g

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.  
© Copyright 2018 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited