

NEUHEIT

# FUNK EMPFÄNGER

- 8 auswählbare Klingeltöne
- Vollflächige optische Klingelanzeige - 3 Farben einstellbar (Blinklicht oder Dauerlicht)
- Funktionswahlschalter: Sound + Licht / Nur Sound / Nur Licht
- Lautstärke einstellbar
- Funk-Reichweite bis zu 200 Meter (Freifeld)
- Batteriekontrollleuchte
- Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in ihrer Nachbarschaft
- Erweiterbar mit max. 4 Sendern
- Erweiterbar mit mehreren zusätzlichen Empfängern
- Abmessungen Empfänger (BxHxT): 116 x 116 x 36 mm

BIS  
**200m**  
REICHWEITE



Erweiterbar  
mit Sendern  
und  
Empfängern

OPTISCHE  
+  
AKUSTISCHE  
KLINGELANZEIGE

**8**  
MELODIEN

BELL-240 RX

OPTISCHES KLINGELSIGNAL  
in 3 Farben wählbar

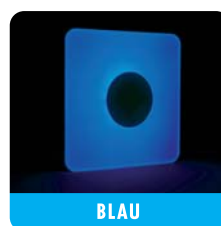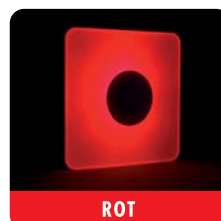

## BELL-240 RX

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	Bell-240 RX Empfänger für Funk-Türglocken	Art-Nr: 41143
LIEFERUMFANG	1x Empfänger	
GERÄT (B x H x T)	116 x 116 x 36 mm	
VERPACKUNG	194 x 265 x 44 mm (B x H x T) • 315 g	
VE	20 Stück • 545 x 420 x 230 mm (B x H x T) • 7,3 kg	
STROMVERSORGUNG	4x AA Batterie (nicht enthalten)	
FUNK-REICHWEITE	Bis 200 Meter • Frequenz: 434 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109132553	

ZUBEHÖR