

NEUHEIT

# FUNK TÜRGLOCKE

- 8 auswählbare Klingeltöne
- Vollflächige optische Klingelanzeige - 3 Farben einstellbar (Blinklicht oder Dauerlicht)
- Funktionswahlschalter: Sound + Licht / Nur Sound / Nur Licht
- Lautstärke einstellbar
- Funk-Reichweite bis zu 200 Meter (Freifeld)
- Batteriekontrollleuchte
- Sender inkl. Lithium-Batterie (Lebensdauer ca. 5 Jahre)
- Lerncode-Codierung zur Vermeidung von Überschneidungen mit ähnlichen Geräten in ihrer Nachbarschaft
- Erweiterbar mit max. 3 Sendern
- Erweiterbar mit mehreren zusätzlichen Empfängern
- Abmessungen Sender (BxHxT): 90 x 90 x 22 mm
- Abmessungen Empfänger (BxHxT): 116 x 116 x 36 mm

BIS  
**200m**  
REICHWEITE


Erweiterbar  
mit Sendern  
und  
Empfängern

OPTISCHE  
+  
AKUSTISCHE  
KLINGELANZEIGE

**8**  
MELODIEN

BELL-241 SET

OPTISCHES KLINGELSIGNAL  
in 3 Farben wählbar

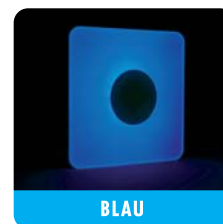

**1** 1 FAMILIE

BATTERIE-LEBENSDAUER

ca. **5 Jahre** (Sender)

## BELL-241 SET

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	Bell-241 Set Funk-Türglocke • 1-Familienhaus	Art-Nr: 41144
LIEFERUMFANG	1x Sender mit 1 Klingelraster (inkl. Batterie), 1x Empfänger	
GERÄT (B x H x T)	Sender: 90 x 90 x 22mm • Empfänger: 116 x 116 x 36 mm	
VERPACKUNG	307 x 265 x 44 mm (B x H x T) • 460 g	
VE	10 Sets • 465 x 290 x 455 mm (B x H x T) • 5,7 kg	
STROMVERSORGUNG	SENDER: 1x 3V Lithium CR 2450, EMPFÄNGER: 4x AA Batterie nicht beigelegt	
FUNK-REICHWEITE	Bis 200 Meter • Frequenz: 434 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109132560	