


# Mobile Leimpresen

## Türensprenger und Rohr-Schraubzwinde



Einfach besser.

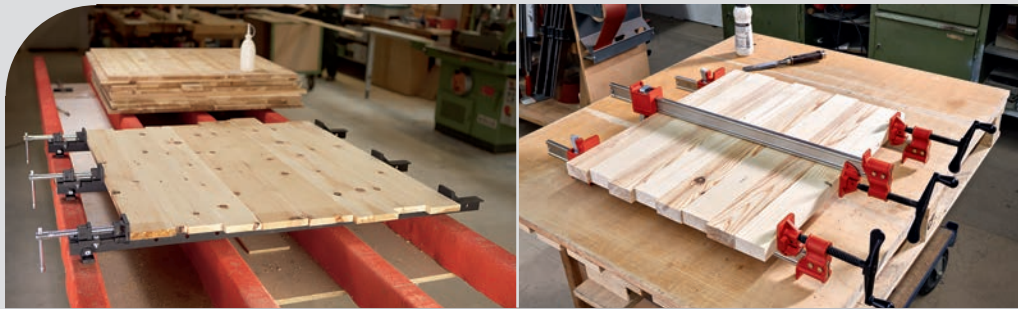

### Türensprenger

Bestell-Nr.	Spannweite mm	Backenmaße b x h mm	kg	St.	V3
<b>mit I-Profil 80 x 42 x 3,9 mm</b>					
TAN80	800	80 x 80	7,90	1	
TAN120	1200	80 x 80	10,10	1	
TAN150	1500	80 x 80	12,20	1	
TAN210	2100	80 x 80	15,00	1	
TAN250	2500	80 x 80	17,50	1	
<b>mit T-Profil 40 x 40 x 5 mm</b>					
TB100	1000	66 x 43	5,50	1	
TB120	1200	66 x 43	6,20	1	
TB150	1500	66 x 43	6,40	1	
TB210	2100	66 x 43	8,50	1	
TB250	2500	66 x 43	9,50	1	
<b>leicht, mit I-Profil 37 x 11 x 4,5 mm</b>					
TL60	600	48 x 53	3,80	2	
TL90	900	48 x 53	4,30	2	
TL120	1200	48 x 53	5,00	2	
TL180	1800	48 x 53	6,30	2	



**NEU**

#### TAN:

- Spannkraft bis zu 24.000 N
- Einfach verstellbare Druckbacken
- Abnehmbare Handkurbel
- Sehr stabil dank I-Profil

#### TB:

- Spannkraft bis zu 14.000 N
- Mit angehängtem Arretierungsbolzen
- Knebelgriff
- Stabil dank T-Profil

#### TL:

- Spannkraft bis zu 9.900 N
- Einfach verstellbare Druckbacken
- Mit Handkurbel
- Sehr stabil dank I-Profil



### Rohr-Schraubzwinde BPC

Bestell-Nr.	für Rohr Ø		Ausladung mm	kg	St.	V3
	mm	"				
BPC-H12	21,3	1/2	40	0,88	4	
BPC-H34	26,9	3/4	42	1,30	4	



- Passend für Stahlrohr DN 20 / R3/4" bzw. DN 15 / R1/2"
- Außen-Durchmesser 26,9 mm bzw. 21,3 mm
- Spannweite frei wählbar
- Mit Standfuß

Weitere Informationen unter [www.bessey.de](http://www.bessey.de)



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon +49 (0)7142 401-0  
Fax Inland +49 (0)7142 401-451 ■ Fax Export +49 (0)7142 401-452  
E-Mail: [info@bessey.de](mailto:info@bessey.de) ■ [www.bessey.de](http://www.bessey.de)

Ihr Fachhändler: