


Kabel HD Nano

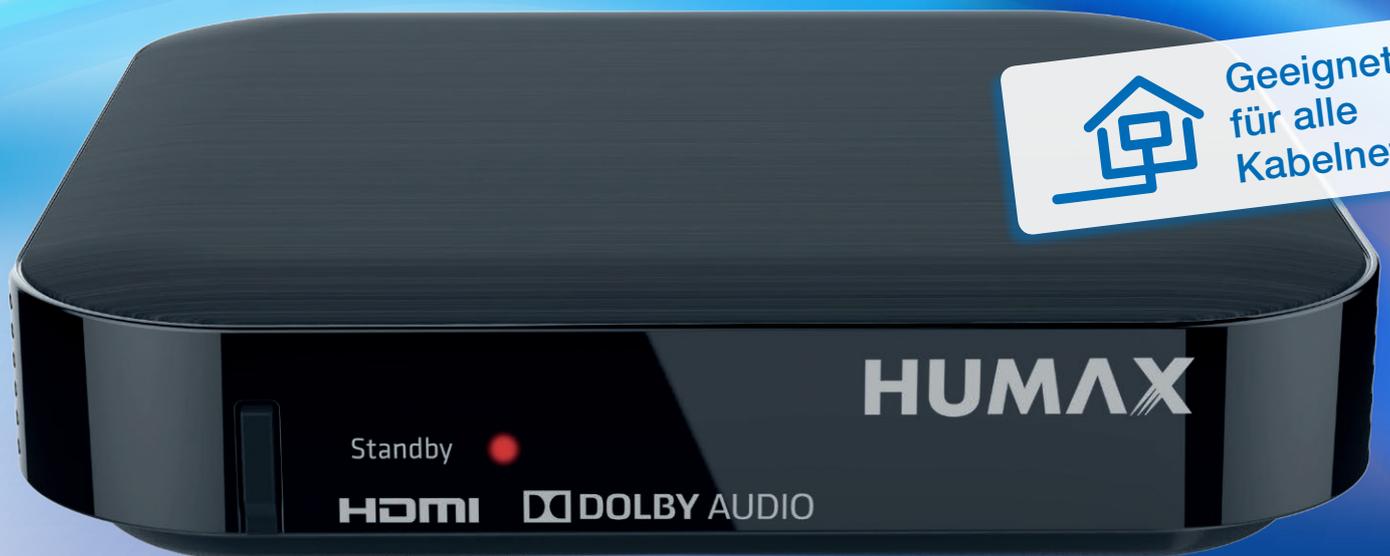

Digitales Kabelfernsehen leicht gemacht!



Einfach starten

Dank Einrichtungsassistent
in 4 Schritten einsatzbereit




Kinderleicht bedienbar

Programmführer,
Favoritenliste und über-
sichtliche Fernbedienung



Stark bei Bild & Ton

FullHD bis 1080p und
Dolby Digital Plus-
Unterstützung

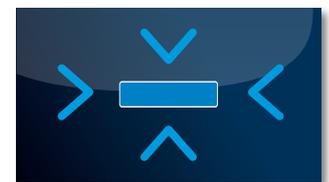

Kompakt & stromsparend

Geringe Abmessungen,
niedriger Verbrauch und
Netzschalter

HUMAX

Kabel HD Nano

Digitales Kabelfernsehen leicht gemacht!

Mit dem HUMAX Kabel HD Nano erleben Sie digitales Kabelfernsehen so einfach wie noch nie! Kaum angeschlossen und in wenigen Augenblicken einsatzbereit – automatisch, verständlich und schnell. Schon erleben Sie das komplette, frei empfangbare Angebot Ihres Kabelnetzbetreibers in perfekter Bild- und Tonqualität mit HDTV in FullHD-Auflösung sowie auf Wunsch sogar mit Kinound!

Elektronischer Programmführer, Favoritenlisten und Kindersicherung unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihres Familienfernsehprogramms: Ob Filme, Serien, Nachrichten, Dokus oder das Kinderprogramm – alles ist übersichtlich, blitzschnell zu finden und leicht zu bedienen! Auch alle wichtigen Anschlüsse hat der Empfänger an Bord, ist dabei trotzdem kompakt, energiesparend und sieht verdammt gut aus!

Eigenschaften & Funktionen – erleben Sie die Eingängigkeit moderner Technologie

- Geeignet für alle Kabelnetze
- Empfang aller unverschlüsselten Digitalsender des jeweiligen Kabelnetzbetreibers
- Gestochen scharfes HD-Fernsehbild in FullHD bis 1080p
- Kristallklarer Klang und Dolby Digital Plus-Unterstützung für Kinoatmosphäre
- Installationsassistent für einfachste Inbetriebnahme in 4 kurzen Schritten
- Automatischer Sendersuchlauf listet alle verfügbaren Sender; manueller Sendersuchlauf möglich
- Mehr Übersicht durch komfortablen Elektronischen Programmführer (EPG)
- Schnelle Programmauswahl über individuelle Favoritenliste
- Familienfreundliche Nutzung dank Kindersicherung
- HDMI-Anschluss für die digitale Übertragung zum HD-Fernseher oder Beamer
- Integrierte USB 2.0-Schnittstelle an der Rückseite des Gerätes
- Mehrsprachige Menüführung: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch
- Geringer Stromverbrauch im Standby
- Netzschalter zur vollständigen Trennung vom Stromnetz

EPG



Umfassend informieren,
gezielt auswählen

FULL HD 1080p



Fernsehgenuss mit
gestochen scharfem Bild

HDMI



Die Schnittstelle für die
besten Bilder

USB-ANSCHLUSS



Verbindung für
maximale Flexibilität

HUMAX – Kompetenz für alle Fragen rund um unsere Produkte

Sie haben eine Frage an uns? Verlassen Sie sich einfach auf unseren Service. Kompetente HUMAX-Experten geben Ihnen schnell und zuverlässig die gewünschte Auskunft. Wir sind für Sie da und helfen gerne!

HUMAX-Hotline: **01806-778870***
Internet: www.humax-digital.de
E-Mail: techinfo@humax-digital.de



HUMAX

HUMAX-Digital GmbH
Bahnhofstraße 18
85774 Unterföhring
Deutschland
info@humax-digital.de
www.humax-digital.de

Technische Daten

Tuner und Kanal

Tuneranzahl:	1
Eingangsstecker:	IEC-60169-2 Female/Male
Frequenzbereich:	RF-IN: 110MHz to 862MHz RF-OUT: 47MHz to 862MHz
Empfangspegel:	-12 ~ +15dBmV@256-QAM

Video / Audio Verarbeitung

Videokodierung:	MPEG-4 PART2/MPEG-2 ISO/IEC 13818 MPEG-2 MP@ML MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Videoauflösung:	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Audiodkodierung:	MPEG/MusiCam Layer I/II, Dolby Audio
Audiomodus:	Single/ Dual Mono/ Stereo/ Joint Stereo

Speicher

Flash-Speicher:	128 MByte
RAM:	256 MByte

Video Ausgang

Video:	HDMI/HDCP und RGB AV
--------	----------------------

Dateneingang/-ausgang

USB:	USB 2.0 Host (5V 500mA Max.)
------	------------------------------

Stromversorgung

Typ:	External power supply
Eingangsspannung:	100-240V ~, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	12 V=1.0 A

Allgemeines

EAN:	8809095669305
Abmessungen (B/T/H):	135 x 135 x 30 mm
Gewicht:	194g
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C (Betrieb) -10 °C bis +70 °C (Lagerung)
Lieferumfang:	Kabel HD Nano Kurzanleitung, Antennenkabel (3m), HDMI-Kabel, Netzteil, Fernbedienung