


CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefuegnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.


© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

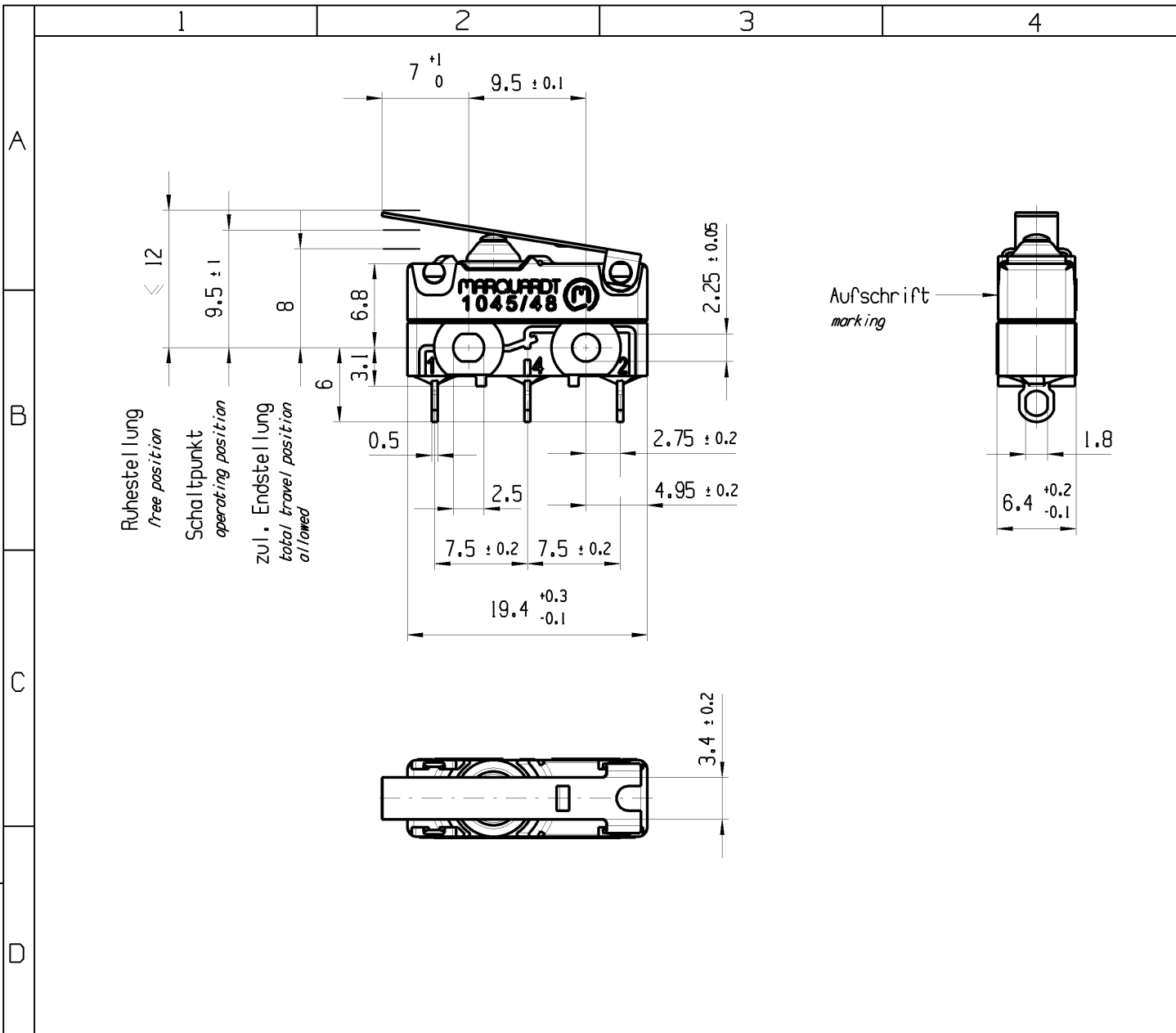

Aufschrift
Marking

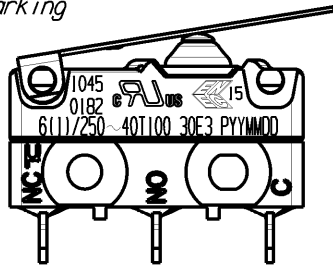

NC NO
2 4

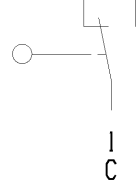

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft ≤ 2 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 0.5 N
release force

Differenzweg ≤ 0.7 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc. to EN 60529

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10455112	Index a
	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loeenge LENGTH	Radien RADII	Original Masstab					
fuer Winkel FOR ANGLE.	+0.25 -0.1	1:0.25	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.1 ± 0.2	>6-15 ± 0.15 ± 0.3	Din A4	SCALE 2:1	SCHNAPPSCHALTER		
				>15-30 ± 0.2 ± 0.5	>30-70 ± 0.3		30mm	snap action switch		
				>70-120 ± 0.4	>120 ± 0.8			CAD: NX v6.0		
a	83090	11.03.13	BRC	gez./DRAWN BY 30.07.12 BRC			gepr./CHECKED BY			
	79865	19.09.12	BRC	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					