


SIVACON S4 Hauptsammelschiene hinten, B: 800mm T: 800mm

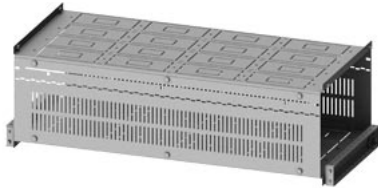

Ausführung	
Produkt-Markenname	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Unterteilung Hauptsammelschiene
Ausführung des Produkts	hinten
Ausführung der Oberfläche	sonstige
Bauform	Bausatz
Eignung zur Verwendung	für Hauptsammelschiene hinten
RAL-Farbnummer	sonstige
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • Kabeleinführung • Schloss 	Nein Nein
Höhe	250 mm
Breite	800 mm
Tiefe	800 mm
Einbaubreite / für Schaltschrankeinbau	800 mm
Einbautiefe / für Schaltschrankeinbau	800 mm
Form / der inneren Unterteilung	
<ul style="list-style-type: none"> • Form 2a • Form 2b • Form 3a • Form 3b • Form 4a • Form 4b 	Ja Ja Nein Nein Nein Nein
Einbaulage	horizontal
Nettogewicht	9,6 kg
Material	Stahlblech
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	U
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung



[Sonstige](#)



EG-Konf.

[Sonstige](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ3000-0BA81>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ3000-0BA81>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ3000-0BA81

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



