


SIVACON S4 Blende, H: 250mm B: 600mm

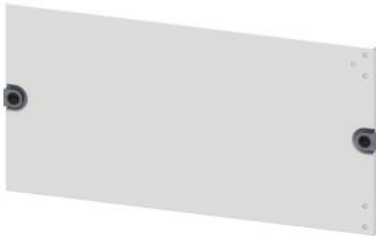

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Einbausatz Blende ohne Ausschnitt
Ausführung des Produkts	Leerblende
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produkteigenschaft / Be-/Entlüftung integrierbar	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	250 mm
Breite	600 mm
Tiefe	10 mm
Einbauort	Blendrahmen
Nettogewicht	1 070 g
Material	Stahlblech
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

EG-Konf.

Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ2025-6BA01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ2025-6BA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ2025-6BA01

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



