


SIVACON S4 Unterteilung HSS, Einbauposition: oben, B: 400mm T: 600mm

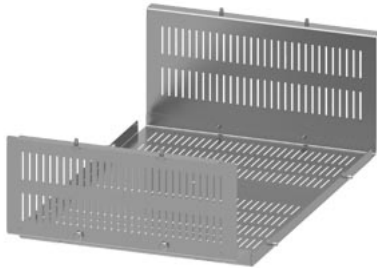

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Unterteilung Hauptsammelschiene
Ausführung der Oberfläche	sonstige
Bauform	Bausatz
Eignung zur Verwendung	für Hauptsammelschiene oben
RAL-Farbnummer	sonstige
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Nein
• Schloss	Nein
Höhe	225 mm
Breite	400 mm
Tiefe	600 mm
Einbaubreite / für Schaltschrankeinbau	400 mm
Einbautiefe / für Schaltschrankeinbau	600 mm
Form / der inneren Unterteilung	
• Form 2a	Ja
• Form 2b	Ja
• Form 3a	Nein
• Form 3b	Nein
• Form 4a	Nein
• Form 4b	Nein
Einbaulage	oben
Nettogewicht	3,8 kg
Material	Stahlblech
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	U
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ3000-0BA52>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ3000-0BA52>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ3000-0BA52

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



