


SIVACON S4 Sockelecken mit Blende H: 100mm B: 800mm

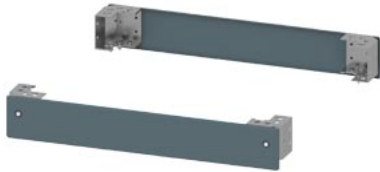

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON S4
Produkt-Bezeichnung	Sockel
Ausführung des Produkts	Höhe 100 mm
Ausführung des Schranksockelelements	für Standardgerüst
Eignung	
Eignung zum Zusammenwirken / Kabelrangierung	Ja
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	ähn. RAL 5020
Farbe	blau grün basic
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • bei Lieferung • Lüftung 	Baugruppe inkl. Befestigungsmaterial Nein
Produktfunktion	
Produkteigenschaft / Be-/Entlüftung integrierbar	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	100 mm
Breite	800 mm
Einbaubreite / für Schaltschrankeinbau	800 mm
Nettogewicht	6 kg
Material	Stahlblech
Materialstärke	2,5 mm
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung



[Sonstige](#)



[Sonstige](#)



EG-Konf.

Sonstige

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8PQ1018-0BA01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8PQ1018-0BA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8PQ1018-0BA01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



