



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Schlagbohrschrauber

TP-CD 18 Li-i BL (2x2,0Ah)

Art.-Nr.: 4513861

Ident.-Nr.: 21041

EAN-Code: 4006825614374

Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18 Li-i BL bietet mit dem bürstenlosen Motor mehr Leistung und eine längere Laufzeit. Als Mitglied der Power X-Change-Familie können alle Akkus der Serie verwendet werden. Zusätzlich verfügt der Schlagbohrschrauber über ein Zweigang-Getriebe für kraftvolles Schrauben und schnelles Bohren. Die Quick-Stop-Funktion ermöglicht einen einfachen Werkzeugwechsel für den Einsatz in das hochwertige 13 mm-Metallbohrfutter. Die Gelenke des Anwenders werden durch den Zusatzhandgriff geschont, ein ergonomisches Design mit Softgrip sorgt für ein angenehmes Arbeiten. Das LED-Licht bietet eine gute Sicht auf den Arbeitsbereich. Die Lieferung erfolgt mit 2 Akkus, Ladegerät und Transport- und Aufbewahrungskoffer.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Schlagbohrfunktion
- Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellem Bohren
- Quick-Stop für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Ergonomisches Design mit Softgrip für angenehmes Arbeiten
- Gelenkschonendes Arbeiten dank Zusatzhandgriff
- Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Lieferung mit zwei 2,0 Ah PXC Akkus und Schnellladegerät
- Lieferung im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer.





Technische Daten

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Akku | 18 V 2000 mAh Li-Ion |
| - Ladezeit | 40min |
| - Anzahl Gänge | 2 |
| - Max. Drehmoment hart | 60 Nm |
| - Anzahl Drehmomentstufen | 22 Stufen |
| - Bohrfutter | 13 mm Einhülsig |
| - Bohrleistung in Beton | 10 mm |
| - Schlagzahl (Gang 1) | 0-8000 min ⁻¹ |
| - Schlagzahl (Gang 2) | 0-28800 min ⁻¹ |
| - Anzahl Akkus | 2 STK |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.69 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 4.4 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 110 x 335 x 335 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 5 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 22.35 kg |
| - Maße Exportkarton | 580 x 365 x 370 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1785 3575 4340 |

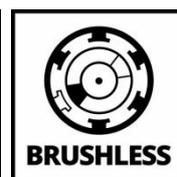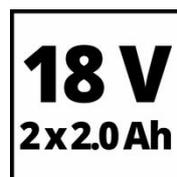

Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schrauben¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Akku Kapazität	Schrauben ¹ (Stück)
1.5 Ah	256
2.0 Ah	350
2.5 Ah	440
3.0 Ah	530
4.0 Ah	700
5.2 Ah	920
6.0 Ah	1060
8.0 Ah	1410

Testaufbau:

1) Schrauben - Fichtenholz