

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012



Artikel-Nr.: MM77300

Feuchtraumleuchte
MEGAMAN DINO 2 LED Feuchtraumleuchte 0,6m
19,5W / 840

EAN-Code: 4020856773008



IP66 IK08

Allgemeine Eigenschaften


Leuchtmittel mitgeliefert.....Ja
 Leuchtmittel austauschbar.....Nein
 Energieeffizienzklassen
 kompatibler Leuchtmittel.....A, A+, A++
 Bemessungslebensdauer50.000 h
 Betriebstemperaturbereich-30 bis +50° C
 Anschlussart.....L/N
 Material.....Polycarbonat

Umwelteigenschaften

EnergieeffizienzklasseA-A++

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

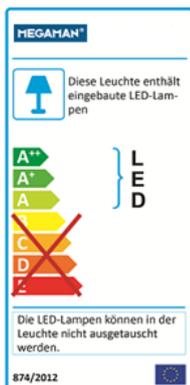

Produktabmessungen

Länge 672 mm
 Breite 62 mm
 Höhe 56 mm
 Gewicht 680 g

Elektrische Kenndaten

Systemspannung 220-240 V
 Netzfrequenz 50-60 Hz
 Leistungsaufnahme System 19,5 W
 Elektrischer Leistungsfaktor..... $\lambda > 0,9$
 Dimmbar? Nein
 Indikation Lampentyp..... integrierte SMD-LED
 Lichtausbeute System 92 lm / W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 840
 Lichtfarbe Neutralweiß
 Farbtemperatur 4000 K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Systemlichtstrom 1800 lm
 Farbkonsistenz SDCM.....<6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen.
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© September 2013
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
 Alle Rechte vorbehalten.

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

– <http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP66 staub- und strahlwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet.

Schutzklasse

MM77300 ist eine Leuchte der Schutzklasse II.

Zubehör (separat bestellbar)

MM77308 Abdeckkappen



MM77309 PIR-Sensor



Abmessungsskizze



Farbspektren

