

## T8 LED 22W G13 85-265VAC yellow

Art. Nr.: LT22/LED-016-E

Dekorative T8 LED Glasröhren in Farbe. Stabile Einzelverpackung.

**Abstrahlwinkel:** 320°

**Anlaufzeit:** < 1s - 60%

**EEC:** B

**Farbtemperatur:** gelb

**Gewährleistung:** 3 Jahre/Years

**gewichteter Verbrauch:** 22kWh/1000h

**Länge:** 1500mm

**Lebensdauer:** 30000h

**Leistung:** 22W

**Lumen:** 1320lm

**Schaltzyklen:** >25000



**SDCM:** <=6

**Sockel:** G13

**Spannung:** 85-265V

**Spannungsart:** AC

**Umgebungstemperatur:** -20° - +45°C

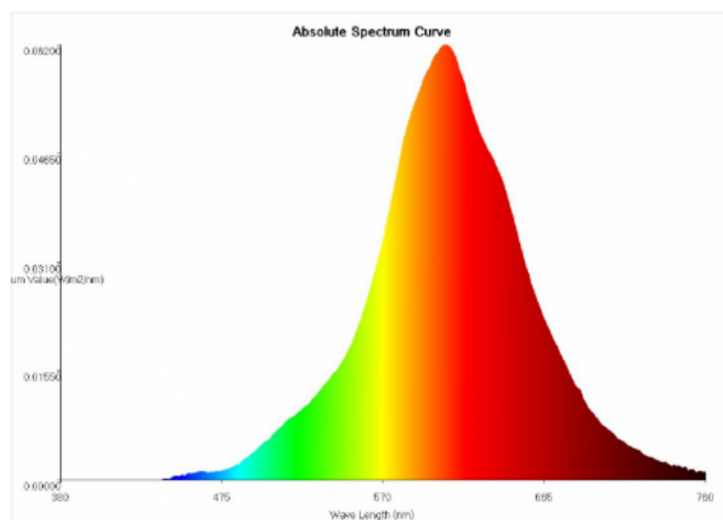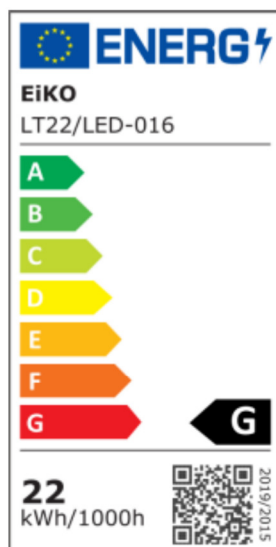

Direktbestromung | Für KVG/VVG geeignet

Für den Ersatz

konventioneller Leuchtstoffröhren wird je Röhre ein Starter-Ersatz mitgeliefert. Mit diesem ersetzen Sie einfach den alten Starter Ihrer Leuchtstoffröhre und können somit ihre alten Röhren einfach und schnell ersetzen. Bei Umrüstung ihrer alten T8 Leuchte, zum Betrieb auf LED - fragen Sie bitte unsere Ertüchtigungsanweisung zur Erlangung der CE-Konformitätserklärung an.

**Kontaktieren Sie uns  
gerne bezüglich einer günstigeren 10er Box**