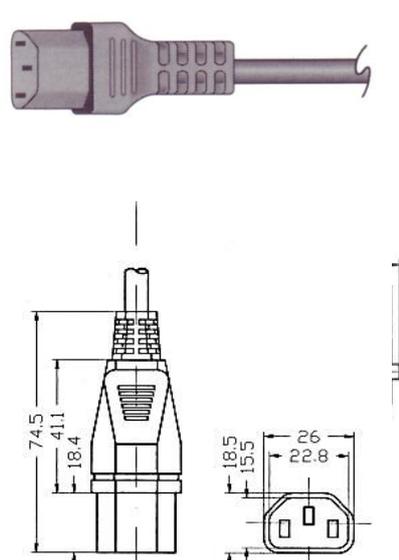
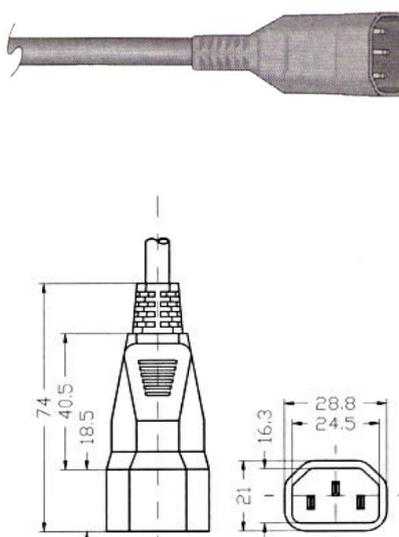


Netzleitung mit Zentral-Kaltgerätedose und Zentral-Kaltgerätestecker

Artikelbeschreibung:

Zuleitung mit angespritzter Kaltgerätedose Typ D1 und Kaltgerätestecker Typ S1

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
<p>Kaltgerätedose 10A Typ D1</p> 		<p>Kaltgerätestecker 10A Typ S1</p> 
<p>PVC-Dose der Schutzklasse I, EN 60320-1 / C13 mit Knickschutz, doppelt isoliert für T 65° C Belastung / Spannung: 10 A / 250 V</p>		<p>PVC- Geräteanschlusstecker der Schutzklasse I für die Elektronik, EN 60320-2-2E / IEC 320-2-2E für T 65°C Belastung / Spannung: 10 A / 250 V</p>
<p>Prüfzeichen:</p> 	<p>Prüfzeichen:</p> 	<p>Prüfzeichen:</p> 
<p>Artikelnummer: Art.-Nr. 1695254</p>	<p>Leitung: H05VV-F 3G1,00 schwarz</p>	<p>Spezifikation: 2000 +/- 30 mm</p>
<p>Art.-Nr. 1695253</p>	<p>H05VV-F 3G1,00 weiß</p>	<p>1000 +/- 20 mm</p>
<p>Art.-Nr. 1695255</p>	<p>H05VV-F 3G1,00 weiß</p>	<p>2000 +/- 30 mm</p>
<p>Art.-Nr. 1695257</p>	<p>H05VV-F 3G1,00 weiß</p>	<p>3000 +/- 50 mm</p>
<p>Art.-Nr. 1695252</p>	<p>H05VV-F 3G1,00 schwarz</p>	<p>1000 +/- 20 mm</p>
<p>Art.-Nr. 1695256</p>	<p>H05VV-F 3G1,00 schwarz</p>	<p>3000 +/- 50 mm</p>