


GAMUT PAR H7

70 W RGBAW/UV LED Wash Light

Gamut Par H7 ist ein besonders flaches LED Wash Light mit RGBAW und UV Farbmischung. Die sieben 10 Watt LEDs liefern ein breites Farbspektrum und natürliche Farben. Dank des flachen Designs und der beiden Montagebügel lässt sich Gamut Par H7 ideal in verschiedenste Umgebungen integrieren, beispielsweise in einer 4-Punkt Traverse. Zur Architekturbeleuchtung und anderen statischen Einsatzzwecken lassen sich viele Farben bereits direkt über das integrierte Bedienpanel einstellen, so dass kein externer Controller benötigt wird. Zu den weiteren Funktionen gehören ein variabel einstellbarer Strobe-Effekt sowie eine stufenlose Dimmung.

Die Steuerung des Gamut Par H7 erfolgt über 6-, 8- oder 12-Kanal DMX. Der Scheinwerfer lässt sich über DMX sowohl im Master- als auch im Slave-Modus betreiben und unterstützt Reihenschaltung dank integrierter DMX- und Strom-Ausgänge.

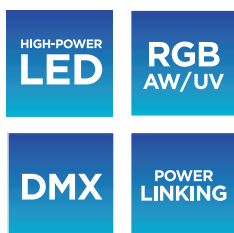

DMX Kanäle	6/8/11	Stromversorgung	100–240 VAC, 50/60 Hz (auto-switch)
DMX Anschlüsse	3-pin DMX in/out	Stromaufnahme	100W
Lichtquelle	7 X 10w (hex-Farbe RGBAW+UV) LED Lampen	Gewicht	2,8 kg
Wellenlänge	UV	Abmessungen	260 × 260 × 115 mm
Abstrahlwinkel	25°		