


KERN IOC10K-3M

Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Eichzulassung
[M]

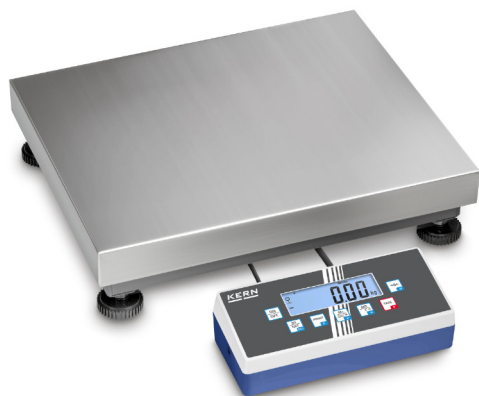

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g 5 g
Anwärmzeit:	10 min 10 min
Auflösung:	3 3.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	10 g 25 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	15 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearisierung (in Punkten):	3
Linearität:	6 g 15 g
Reproduzierbarkeit:	2 g 5 g
Tarierbereich:	-15 kg
Wägebereich [Max]:	6 kg 15 kg
Wägeeinheiten:	kg PCS g lb tJ HJ oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
Display Ziffernhöhe (klein):	2,500 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	2 g 5 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	40 g 100 g
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen 500 mg
(Labor):

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen 5 g
(Normal):

Zählaufösung: 30000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	26 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	43 h
Akkuladezeit:	3 h
Batterie-Betriebsdauer:	100 h
Eingangsspannung:	100V-240V AC 50/60Hz 0,400 Amax
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	US EURO UK

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	710 x 360 x 185 mm
Bruttogewicht:	6,670 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	5,410 kg
Versandart:	Paketdienst

KERN IOC10K-3M



Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und Eichzulassung [M]

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 268 x 115 x 80 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 300 x 240 x 110 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Kabellänge Anzeigegerät: 3 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 300 x 240 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

