


KERN 440-902

Netzadapter extern, EU

KERN

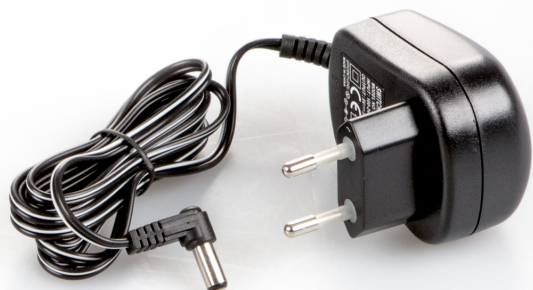

Versandgewicht

0,255 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer

4045761013193

REACH-Einstufung

keine Stoffe über der
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Steckernetzteil

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	52×37×30 mm
---------------------	-------------

Energieversorgung

Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	9 V, 300 mA
Strombuchse für Netzteil	Hohlstecker, innen Minus, Øinnen 2,1mm, Øaußen 5,5mm, lang 12mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	85×85×50 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg