

# KERN IFB6K-3SM

Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 2 g  
(Normal):

Zählaufösung: 30000

## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen ja

(Tierwägeprogramm):

Summenspeicherfunktion: ja

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

## Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 8 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 35 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: US EURO CH AUS UK

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-128

Eichung: 965-228

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 500 x 330 x 230 mm

Bruttogewicht: 6,170 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 4,600 kg

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 250 x 160 x 58 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 230 x 230 x 110 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 1 g | 2 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflösung: 3 3.000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 5 g | 10 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 6 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 1 g | 2 g

Reproduzierbarkeit: 1 g | 2 g

Wägebereich [Max]: 3 kg | 6 kg

Wägeeinheiten: kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Wägezellen-Verbindung: 4-wire

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 5,200 cm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 1 g | 2 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 20 g | 40 g

Periodische Nacheichung für Italien: 969-112

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 200 mg (Labor):

# KERN IFB6K-3SM




Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	230 x 230 x 360 mm
Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	3,300 m
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	230 x 230 mm

## Piktogramme

### STANDARD

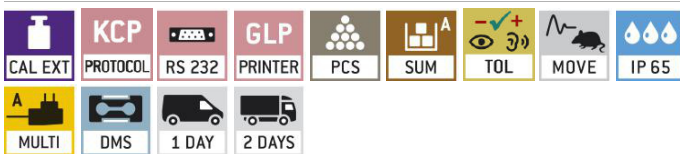

### OPTION



### FACTORY

