


PH6

AV1000 Gigabit Pass-Through Powerline Adapter Kit

Der PH6 Powerline Adapter wurde extra für 3D/HD Videostreaming und Home Entertainment entwickelt. Mit der neuesten Homeplug AV2 Technologie, verwendet der PH6 Ihr bestehendes Stromnetz und bietet Geschwindigkeiten von extrem hohen 1000 MBit/s. Dank Plug & Play kann der PH6 ohne Konfiguration direkt verwendet werden, einfach an eine Steckdose anschließen und los surfen. Kein Steckplatz geht verloren, mit dem PH6 können Sie selbst die Steckdose weiter nutzen, indem Sie den Adapter angeschlossen haben.

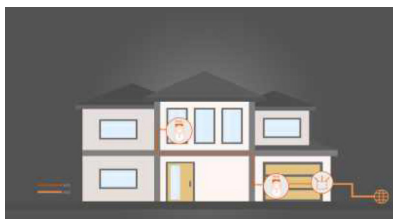


Extrem schnelle Internetverbindung über Ihr bestehendes Stromnetz

Mit der neuesten Homeplug AV2 Technologie, der PH6 bietet Ihnen Geschwindigkeiten von bis zu 1000 MBit/s, damit können Sie flüssige 4K Videos streamen oder große Datenmengen in kürzester Zeit übertragen.




Gigabit Ethernet Port für schnellen Datentransfer

10 mal schneller als ein 100 MBit/s Ethernet Port, bietet Ihnen der Gigabit Port des PH6 Geschwindigkeiten von 1000 MBit/s für kabelgebundene Geräte wie z.B. Fernseher, Spielkonsolen, PCs, NAS oder Netzwerkdrucker.

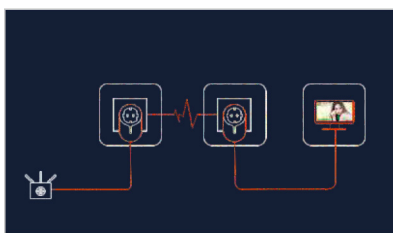

Plug & Play keine Einrichtung notwendig

Sobald die Geräte mit dem Strom verbunden wurden, sind Sie sofort Betriebsbereit.

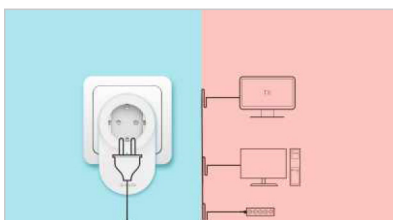

Integrierter Steckdosenadapter

Der PH6 verfügt über einen integrierten Steckdosenadapter damit Ihnen kein Stromanschluss verloren geht. Sie können die Steckdose an den Sie den Adapter angeschlossen haben wie gewohnt verwenden.



Dank des Energiesparmodus verbrauchen sie bis zu 85 % weniger Strom

Der PH6 geht automatisch in den Energiesparmodus wenn kein Gerät verbunden ist, damit haben Sie eine Energieersparnis von bis zu 85%.

Spezifikationen

Hardware Spezifikationen	
Geschwindigkeit	Powerline 1000 MBit/s
Standard & Protokoll	HomePlug AV2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Ethernet Schnittstelle	1 x 10/100/1000 MBit/s
Modulations Technologie	OFDM, CSMA/CA
Taste	1 x Koppeln/Reset
LED	1 x Power 1 x Powerline 1 x Ethernet
Energieverbrauch	Maximum: 3.2W (220V/50Hz) Minimum: 0.36W (220V/50Hz)
Eingangsleistung:	AC: 100~240V 50/60Hz 0.1A
Frequenz	Powerline: 2-86MHz
Abmessungen	108.5 x 61.5 x 45 mm
Weiteres	
Zertifikate	CE, FCC, RoHs
Steckertyp	U,UK,US
Verpackungsinhalt	2 x Tenda PH6 Gigabit Pass-Through Powerline Adapter Schnellstartanleitung 2 x Cat5e Ethernet Kabel
Umwelt	Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C Feuchtigkeit im Betrieb: 10% ~ 90% RH nicht kondensieren Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% RH nicht kondensieren

Tenda PH6 Gigabit Pass-Through Powerline Adapter
Artikelnummer: 433364
EAN: 6932849433364

Tenda Technology GmbH
Nagelsweg 28
D-20097 Hamburg

E-Mail: info-de@tendacn.com
Tel.: +49(0) 40 376 11 55 4
Web: www.tendacn.com