

Stiftsammelschiene berührungssicher, 10mm² 2-phasig+HS, 1016mm lang
schneidbar, ohne Endkappen



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	10 mm ² 2PH+HS L1016 mm
Allgemeine technische Daten	
Phasenzahl	2
Querschnitt	10 mm ²
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	63 A
Produktdetails	
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift
Mechanischer Aufbau	
Breite	14,5 mm
Länge	1 016 mm
Nettogewicht	340,75 g
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	Sonstige

[Sonstige](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3737>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3737>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3737

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

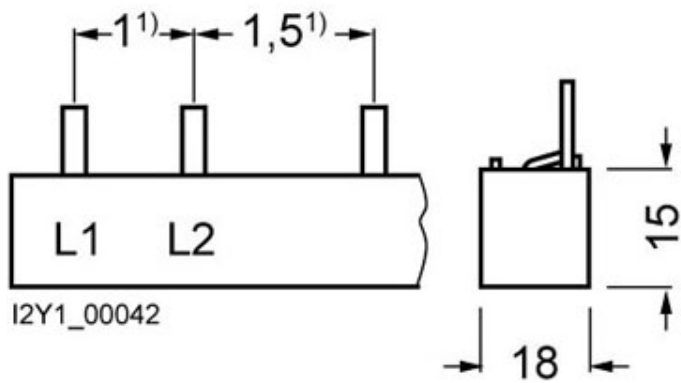

I2Y1_00042

1) Stiftabstände in TE (Teilungseinheiten, 1 TE = 18 mm).

