

BD2C-1250-LR WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M 1250A

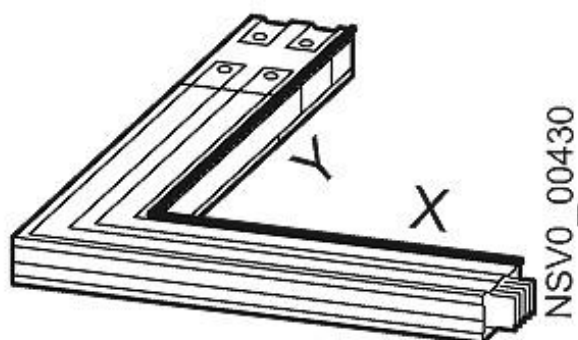


Abbildung ähnlich

Ausführung

Produkt-Bezeichnung

Winkelkasten (Richtungsänderung) für Schienenvertailersystem
BD2

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP

IP52

Feuerwiderstandsklasse / für Brandabschottung

Nein

Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz / Bemessungswert

- minimal
- maximal

50 Hz

60 Hz

Betriebsspannung / bei AC

- bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal
- bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal

690 V

690 V

Betriebsstrom

- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz /
Bemessungswert / maximal

1 250 A

- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz /
Bemessungswert / maximal

1 250 A

Anschlüsse

Leiterquerschnitt / des (PE)N	699 mm²
-------------------------------	---------

Mechanischer Aufbau

Höhe	126 mm
Breite	360 mm
Befestigungsart	Decke / Wand
Material / der Stromschiene	Kupfer

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:261897>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:261897>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:261897

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>