


AS-i Leitung, profiliert gelb, TPE, öfest Sonderausführung gemäß UL-Class 2, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m besteht aus 100 m Leitung

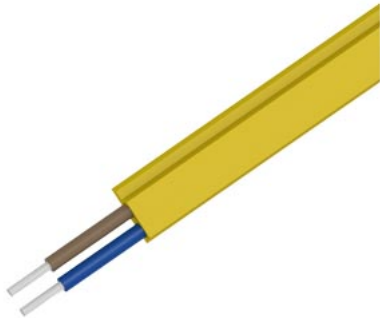

Allgemeine technische Daten			
Ausführung des Produkts	AS-Interface-Profilleitung		
Farben	gelb (AS-Interface)		
Material	TPE-Sonderausführung gemäß UL Class 2		
Menge	100-m-Rolle		
Mechanische Daten			
Silikon-ausscheidungsfrei	ja		
Biegeradius	12 mm 24 mm		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei fest verlegter Leitung minimal zulässig</li> <li>• bei bewegter Leitung minimal zulässig</li> </ul>			
Halogenfreiheit	nein		
Flexibilität	gut		
Biegeverhalten nach DIN VDE 0472 Teil 603	nach 30.000 Hin- und Herbewegungen kein Bruch		
Aderfarben	braun, blau		
Umgebungsbedingungen			
Brandverhalten	flamwidrig nach IEC 60332-1;VDE 0482 T. 265-2-1;UL 1581 sec. 1061 cable flame;UL 1685 CSA FT4		
Öl-Beständigkeit	beständig		
Ozon und Witterungsbeständigkeit	beständig		
Temperaturbereich	-30 ... +90 °C -20 ... +90 °C		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ruhend</li> <li>• bewegt</li> </ul>			
Approbationen/ Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Marine / Schiffbau	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[Bestätigungen](#)

**Weitere Informationen**

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RX9017-0AA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RX9017-0AA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RX9017-0AA00>

letzte Änderung:

23.12.2020 