



digitale Funktechnik 2,4 GHz
WLAN indoorcam_fisheye 360°
 Video-Sicherheitssystem mit Intercom
 Art.- Nr. 51094



Wichtig

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts alle Bedienhinweise aufmerksam und vollständig durch.
 Eine ausführliche Bedienungsanleitung steht zum Herunterladen bereit:
http://stabo.de/fileadmin/BdA/BdA_stabo_WLAN_indoorcam_fisheye360°_DE_EN.pdf

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt stabo Elektronik GmbH, dass die Funkanlage Typ stabo WLAN indoorcam_fisheye 360° der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://stabo.de/fileadmin/DoC/DoC_stabo_WLAN_indoorcam_fisheye360°_DE_EN.pdf

Lieferumfang

360° Farbkamera mit integriertem WLAN-Modul
 Netzteil (5 V DC / 1,0 A) mit DC-Anschlusskabel (6 m)
 Halterung
 Quickstart Bedienungsanleitung
 Montagematerial

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit. Prüfen Sie vor der Benutzung des Geräts, ob äußerliche Beschädigungen vorliegen. In diesem Fall nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, sondern setzen sich umgehend mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Bitte entfernen Sie vor Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Objektiv.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
 Abbildungen: Abweichungen möglich.
 Copyright © 03/2018 stabo Elektronik GmbH

Kamera	
WiFi-Frequenz	2.4-2.4835 GHz
WiFi-Sicherheit	WPA / PSK
WiFi-Standard	IEEE 802.11b/g/n
Bildauflösung	960P(1280x960)
Bildsensor	½" CMOS Sensor
Blickwinkel (Diagonal)	Horizontal 360°/ Vertikal 90°
Einzel-Bildrate	25 fps
Objektiv	f = 1,44 mm
Alarm- Modus	Motion Detection
Betriebsspannung	5 V DC / 1A
Arbeits-Temperaturbereich	0° C ~ 50° C
Nachtsichtweite	max. 10- 15 m
Mikro SD card slot	max.128 GB
Maße Durchmesser/ Höhe	95 mm / 50 mm
Gewicht	93,0 g

Montage und Anschluss der Kamera

Wichtige Hinweise:

Stromversorgung:

Das Netzteil der Kamera und die Kamera dürfen nicht den Witterungseinflüssen im Freien ausgesetzt werden!

Befestigung:

Die Kamera ist für Wandund Deckenmontage geeignet. Achten Sie auf einen stabilen Untergrund, der starke Vibrationen und/oder Stürze ausschließt.

Quickstart Bedienungsanleitung

iOS

WLAN indoorcam_fisheye 360°
 Art.- Nr. 51094



Bedienungsanleitung
 stabo WLAN indoorcam_fisheye 360°



QR Code



stabo Elektronik GmbH . Münchwiese 16 . 31137 Hildesheim / Germany
 Tel. +49 (0) 5121 7620-0 . Fax: +49 (0) 5121 516847
 Internet: www.stabo.de . E-Mail: info@stabo.de

Bedienungsanleitung
 stabo WLAN indoorcam_fisheye 360°



QR Code

Wichtig

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts alle Bedienhinweise aufmerksam und vollständig durch.
 Eine ausführliche Bedienungsanleitung steht zum Herunterladen bereit:
http://stabo.de/fileadmin/BdA/BdA_stabo_WLAN_indoorcam_fisheye360°_DE_EN.pdf

Quickstart Bedienungsanleitung

WLAN indoorcam_fisheye 360°

1 Laden Sie die App herunter



2 Installieren Sie die App



3 Kamera an das Netzteil anschließen



! Durch ständige Aktualisierung des Produkts und der Software ergibt sich möglicherweise eine Abweichung zwischen der Bedienungsanleitung und der App Oberfläche.
Alle Anweisungen sind abhängig von der tatsächlichen Bedienoberfläche.

4 Starten Sie die App



5 Melden Sie sich an




Quickstart Bedienungsanleitung

WLAN indoorcam_fisheye 360°

6 Fügen Sie ein Gerät hinzu



7 Wählen Sie Ihr Gerät aus

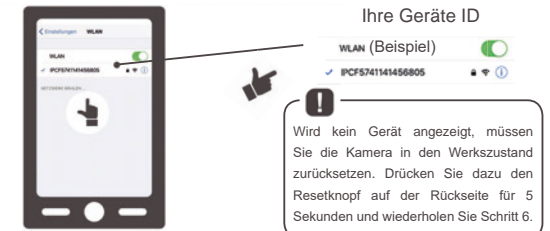

8 Mit Ihrem WLAN verbinden



9 Funktionsbereit

