

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG

ENDURA STYLE WALL | Schlanke LED-Leuchten mit hoher Lichtleistung und optionalem Sensor



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Eingangsbeleuchtung
- Anstrahlung von Fassaden

---

### PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP44
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	12,20 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	740 lm

Abmessungen & Gewicht

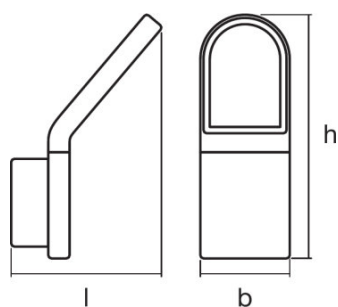

<b>Länge</b>	168,0 mm
<b>Breite</b>	100,0 mm
<b>Höhe</b>	273,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	1300,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Produktfarbe</b>	Dunkelgrau
<b>Material Abdeckung</b>	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	30000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075033238	ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	Versandschachtel 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	38.15 dm <sup>3</sup>	6879,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**REFERENZEN / VERWEISE**

Zur Garantie siehe

▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.