



Reiseladegerät, USB Typ-C™, 45 W



Benutzerhandbuch 31812

Mit dem Reiseladegerät USB Typ-C™ von Ednet können Sie alle Ihre Geräte (Notebooks, Tablet-PCS, Smartphones, Powerbanks, Lautsprecher usw.) aufladen. Es kann mit den drei mitgelieferten Steckern (EU/US/UK) in mehr als 100 Ländern eingesetzt werden. Es bietet außerdem Power Delivery 2.0.

Der USB-C-Ladeanschluss kann zum Aufladen von Notebooks (max. 45 W) verwendet werden. Die zwei USB-A-Anschlüsse können zum schnellen und effizienten Aufladen anderer mobiler Geräte (Tablets, Smartphones, Kameras, Lautsprecher, Powerbanks usw.) verwendet werden. Es ist der optimale Begleiter für zu Hause, im Büro oder für unterwegs.

Produktmerkmale:

1. Schnelles Aufladen mit bis zu 45 W Leistung.
2. Die optimale Lösung für:
Apple Macbook, Dell, HP, Google Chromebook, Lenovo, Acer, Asus und andere Geräte mit USB-C Power Delivery 2.0.
3. Mit austauschbaren Netzsteckern für verschiedene Länder ist es auf Reisen sehr praktisch.
4. Versorgt USB-C- und USB-Typ-A-Geräte gleichzeitig mit Strom.
5. Weltweiter Einsatz mit Netzeingangsspannungen von 100 bis 240 V.
6. Mehrere Schutzfunktionen: Überstrom-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.

(*Alle Marken- und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.)


Technische Daten des Produkts:

Eingang:	AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
USB-C Ausgang:	DC 5 bis 20 V, max. 3 A
USB-A-Ausgang:	DC 5 V/max. 3 A
Leistung:	max. 45 W
Abmessungen:	69 x 67 x 32 mm
Gewicht:	135 g


Packungsinhalt:

- 1x USB-C-Ladeadapter
- 3x Netzstecker (EU, UK, US)
- 1x USB-C-Kabel
- 1x Benutzerhandbuch

Abbildung des Produkts:

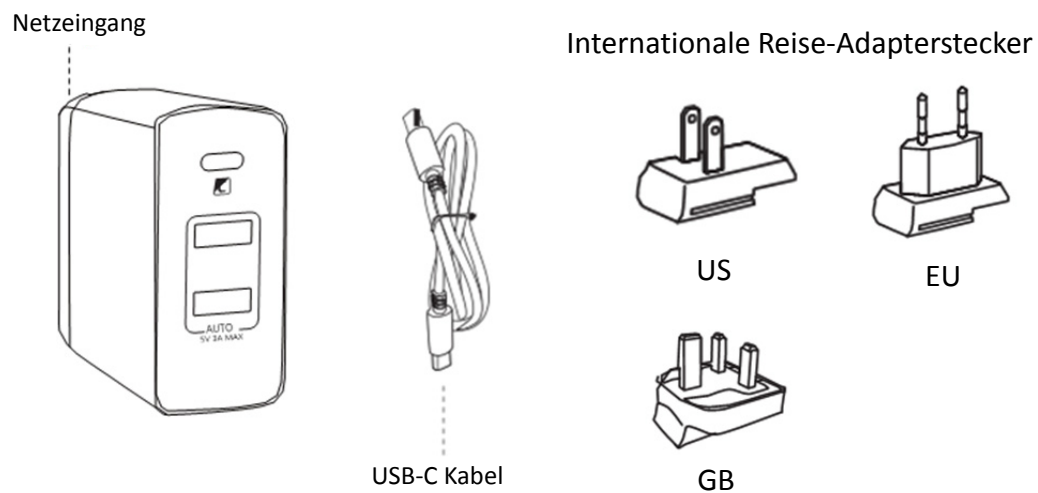

Anweisungen zum Betrieb:

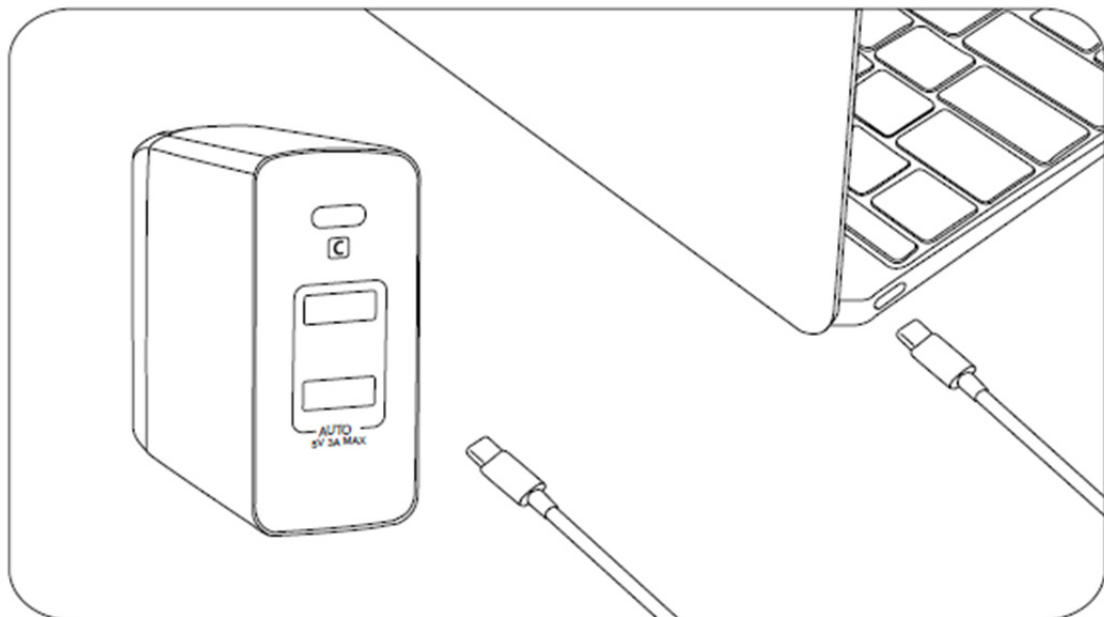

1. Schließen Sie das Reiseladegerät direkt an eine Steckdose an.
2. Wenn Sie USB-C-Geräte aufladen möchten, stecken Sie das USB-C-Kabel in den USB-C-Ausgang des Ladegeräts und stecken Sie das andere Ende des USB-C-Kabels in den Stromversorgungsanschluss Ihres Laptops. Danach startet der Aufladevorgang.
3. Wenn Sie ein iPad/Tablet-PC oder Mobiltelefon aufladen möchten, schließen Sie Ihr Gerät an den USB-A-Anschluss an.

Vorsicht: Dieser Adapter unterstützt eine Leistung von max. 45 W. Wenn Ihre Leistung 45 W überschreitet, löst der Adapter den Überlastungsschutz aus. Wenn Sie den Adapter trennen und erneut anschließen, funktioniert er anschließend wieder normal.



Hinweise:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Wir sind nicht für Schäden verantwortlich, die aus unsachgemäßer Verwendung entstehen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

Diese Sicherheitshinweise helfen Ihnen dabei, die Ladegerät sicher zu verwenden. Sie tragen dazu bei, Ihre persönliche Sicherheit zu schützen und das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern.

1. Schließen Sie kein aufgerolltes Kabel an das Ladegerät an.
2. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern.
3. Verbiegen Sie nicht die Stifte des Netzsteckers.
4. Im Falle von ungewöhnlichen Geräuschen, Rauchentwicklung oder Gerüchen, ziehen Sie bitte das Ladegerät sofort aus der Steckdose.
5. Nehmen Sie auf keinen Fall das Gerät auseinander (Dies kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen)
6. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest eingesteckt ist.
7. Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht beschädigt sind. (Dies könnte zu Feuer oder Stromschlägen führen).
8. Platzieren Sie das Gerät nicht auf einem Bett, in einer Tüte oder in einem Schrank. Dies ist nicht gut für die Belüftung.
9. Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Vermeiden Sie feuchte Lappen.
(Wasser kann Stromschläge verursachen)
10. Halten Sie den Netzstecker sauber (Schmutz oder Staub kann zu Kurzschlüssen und Feuer führen)
11. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden
(Dies könnte zu Hitzeentwicklung, Feuer und Stromschlägen führen).

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt.

Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany

