


URBAN SERIES

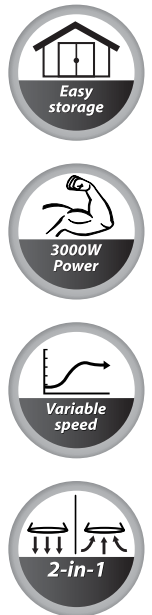

Technische Daten

- Leistungsaufnahme: 3000 W
- Blasgeschwindigkeit: 150-270 km/h
- Saugluftmenge: 13 m³/min
- Volumenreduzierung: 10:1
- Fassungsvermögen Fangsack: 45 l
- Gewicht: 3,2 kg
- Elektrische Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50-60 Hz

Verpackung enthält

- Laubbläser/ Laubsauger Skil 0796
- Fangsack
- Schulterriemen
- Schwenkrad
- Skil Schienenmodul zur Aufbewahrung
- Betriebsanleitung

Produktmerkmale

- Exklusiv bei Skil - „Easy Storage“-Design für komfortables Aufhängen des Werkzeugs an der im Lieferumfang enthaltenen Skil Aufbewahrungsschiene
- Dank des speziellen Schwenkrads leicht zu manövrieren
- Stufenlose Drehzahlregelung für verschiedene Anwendungen
- Multifunktionaler „2-in-1“-Laubbläser/ Laubsauger mit Häcksselfunktion
- Einfache Umstellung der Betriebsart mittels Drehknopf
- Kraftvolles Häckseln zum Reduzieren des Abfallvolumens auf ein Zehntel

Verpackungsinformation

Abmessungen (B x H x T)	453x340x263
Anzahl je Außenverpackung	1
Pro Europalette (120 x 80 cm)	18

Verfügbarkeit

Siehe Kurzbeschreibung

Logistik

Germany

Bestellcode

F015 0796 AA

EAN-Code

8710364076499

Warennummer

8508190000



März 2018