




Produktinformation GML 209 NJ GB1 schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform B:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder mit Elektroneinsatz

(Industriestandard):GML 209 NJ GB1 schwarz/black

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-256261-256266-256271-276218-24327-35196/de/conf/ui/state>

Name	GML 209 NJ GB1 schwarz/black
	
	Brückengleichrichter mit Schutzbeschaltung (Varistor)
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Brückengleichrichter mit Schutzbeschaltung (Varistor)
Typ	GML 209 NJ GB1 schwarz/black
Bestell-Nr.	933 398-100
weitere Standardvarianten	Gehäusefarbe grau, Bestell-Nr. 933 398-106
Polzahl	2 + PE
Leitungsverschraubung	PG 9
Leitungsquerschnitt	max. 0,75 mm ²
Norm	Industriestandard (11 mm)
Gehäusefarbe	schwarz
Bauform	B
Schaltungsbeschreibung	
Spannungsgleichrichter	Brückengleichrichter
Schutz vor Spannungsspitzen	Varistor
Technische Daten	
Stiftabmessung	6,3 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	2 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	Schrauben / Kabelschuh / Ringöse
Anschließbare Leitungen	4,5 mm bis 7 mm Durchmesser
Gehäusebefestigung	Zentralschraube
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 V-1
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
UR	UR
VDE	VDE
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	200 Stück



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform B:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder mit Elektronikensatz

(Industriestandard):GML 209 NJ GB1 schwarz/black

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-256261-256266-256271-276218-24327-35196/de/conf/ulistate>


Lieferumfang bzw. Zubehör

Zubehör gesondert zu bestellen

(NBR) Flachdichtung GM 207-3, Bestell-Nr. 731 423-002; (EPDM) Flachdichtung GM 207-7, Bestell-Nr. 731 755-004; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001

Bilder

Zeichnung

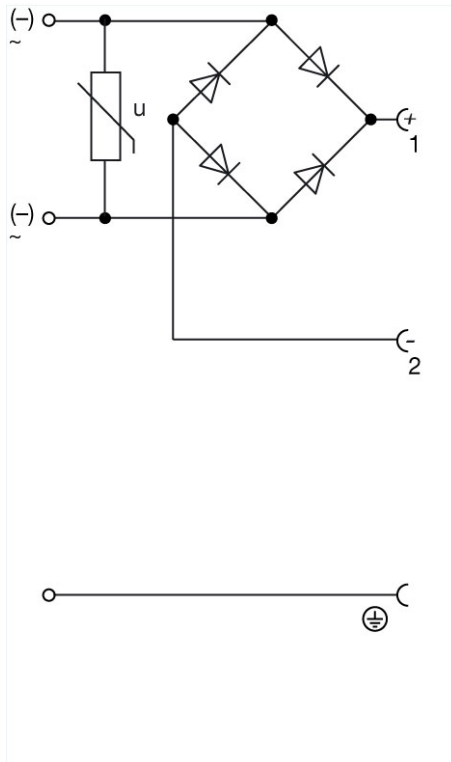

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.