




## Produktinformation GDML 2011 LED 24 HH schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Archiv - Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie (Archiv):Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Leitungsdose mit Elektroneinsatz:GDML

2011 LED 24 HH schwarz/black

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-62529-86162-24310-24314-35626/de/conf/ui/state>

<b>Name</b>	GDML 2011 LED 24 HH schwarz/black
	
	Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung (Diode)
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung (Diode)
Typ	GDML 2011 LED 24 HH schwarz/black
Bestell-Nr.	932 336-002
weitere Standardvarianten	Gehäusefarbe transparent, Leitungsverschraubung grau: Bestell-Nr. 932 336-003
Polzahl	2 + PE
Leitungsverschraubung	PG 11 (schwarz)
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN EN 175 301-803-A
Gehäusefarbe	transparent
Bauform	A
<b>Schaltungsbeschreibung</b>	
Leuchtanzeige	LED rot
Schutz vor Spannungsspitzen	Diode
Sonstige Merkmale	Polricht. Anschluß beachten
<b>Technische Daten</b>	
Stiftabmessung	6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	DC 24 V
Bemessungsstrom	8 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	schrauben
Anschließbare Leitungen	4,5 mm bis 11 mm Durchmesser
Gehäusebefestigung	Zentralschraube
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65 (Dichtung notwendig)
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 HB
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	50 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Zubehör gesondert zu bestellen	(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730 801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21, Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001



# HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND


Industrial Connecting Solutions:Archiv - Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie (Archiv):Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Leitungsdose mit Elektroneinsatz:GDML

2011 LED 24 HH schwarz/black

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-62529-86162-24314-35626/de/conf/uistate>

## Bilder

### Zeichnung

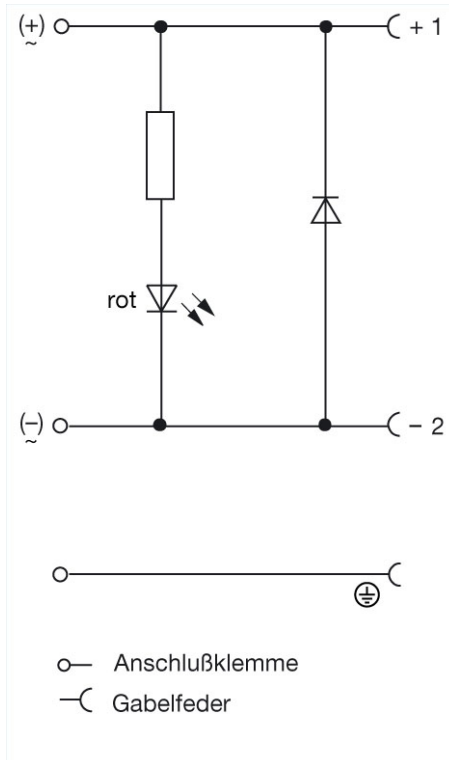

### Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2  
58579 Schalksmühle  
Germany  
Telefon: +49 7127/14-1806  
E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.