

Produktinformation MAB 7100 S grau/grey

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: Audio/Video-Steckverbinder: DIN EN 60 130-09 Steckverbinder (MAS/MAK-Serie): mit Verschraubung: Einbaubuchsen: MAB 7100 S grau/grey
<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256282-24384-24391-24392-34651/de/conf/uistate>


Name	MAB 7100 S grau/grey
	
	Einbaubuchse mit Verschraubung; Lötanschluß; ohne Abschirmung
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	MAB 7100 S grau/grey
Bestell-Nr.	931 351-517
Kontaktart	Buchse
Farbe	grau
Beschreibung	Einbaubuchse mit Verschraubung; Lötanschluß; ohne Abschirmung
Polzahl	7
Leitungsquerschnitt	<= 0,34 mm ²
Technische Daten	
NF-Ausgang "Phone"	EN 60 130-09
Polbild-DIN	DIN 45 329
Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	AC/DC 34 V
Anschlußart	löten
Werkstoff	
Kontaktmaterial (Buchse)	Messing
Kontaktflächenmaterial	verzinkt
Kontaktträgermaterial	PA 66/UL-Standard 94V-2
Gehäusematerial	PE
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 30
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C



Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: Audio/Video-Steckverbinder: DIN EN 60 130-09 Steckverbinder (MAS/MAK-Serie): mit Verschraubung: Einbaubuchsen: MAB 7100 S grau/grey
<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256282-24384-24391-24392-34651/de/conf/ui/state>

Bilder

Zeichnung

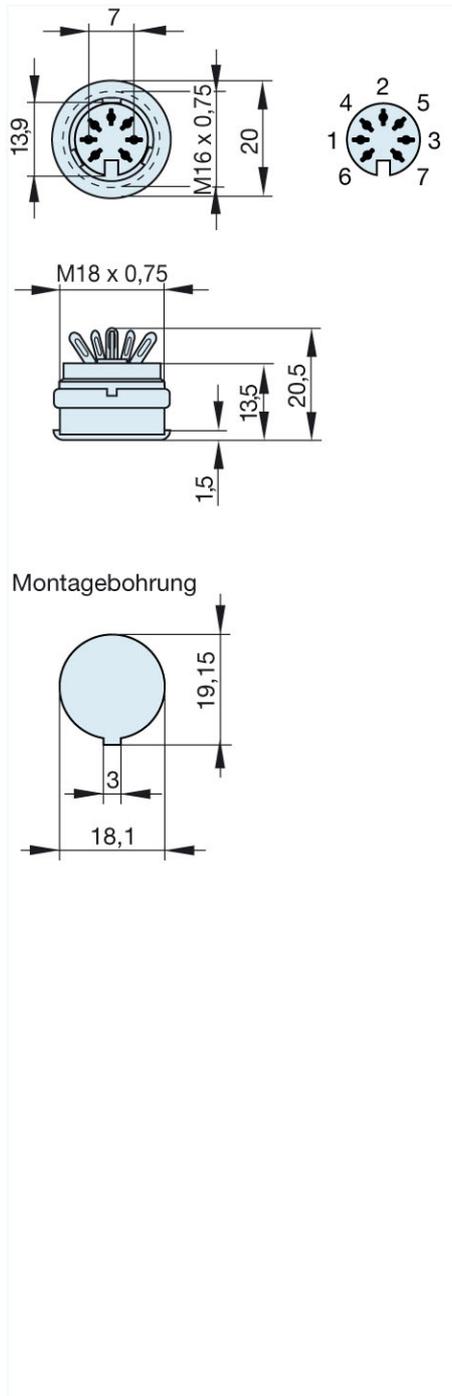



HIRSCHMANN

A **BELDEN** BRAND

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2

58579 Schalksmühle

Germany

Telefon: +49 7127/14-1806

E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.