




## Produktinformation GML 216 NJ LED 24 HH schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform B:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder mit Elektroneinsatz

(Industriestandard):GML 216 NJ LED 24 HH schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-256266-256271-276218-24327-38202/de/conf/uistate>

<b>Name</b>	GML 216 NJ LED 24 HH schwarz/black
	
	Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung (Diode)
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beschreibung	Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung (Diode)
Typ	GML 216 NJ LED 24 HH schwarz/black
Bestell-Nr.	934 458-002
weitere Standardvarianten	Gehäusefarbe transparent, Leitungsverschraubung grau: Bestell-Nr. 934 460-003
Polzahl	2 + PE
Leitungsverschraubung	M 16 (schwarz)
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Norm	Industriestandard (11 mm)
Gehäusefarbe	transparent
Bauform	B
<b>Schaltungsbeschreibung</b>	
Leuchtanzeige	LED rot
Schutz vor Spannungsspitzen	Diode
Sonstige Merkmale	Polricht. Anschluß beachten
<b>Technische Daten</b>	
Stiftabmessung	6,3 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	DC 24 V
Bemessungsstrom	8 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	Schrauben / Kabelschuh / Ringöse
Anschließbare Leitungen	4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Gehäusebefestigung	Zentralschraube
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Gehäuse	94 V-1
Kontaktträger	94 HB
<b>Zulassungen</b>	
UR	in Vorbereitung
VDE	in Vorbereitung
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	50 Stück



# HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform B:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder mit Elektronikinsatz

(Industriestandard):GML 216 NJ LED 24 HH schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-256266-256271-276218-24327-38202/de/conf/uistate>


Lieferumfang bzw. Zubehör

Zubehör gesondert zu bestellen

(NBR) Flachdichtung GM 207-3, Bestell-Nr. 731 423-002; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001

Bilder

Zeichnung

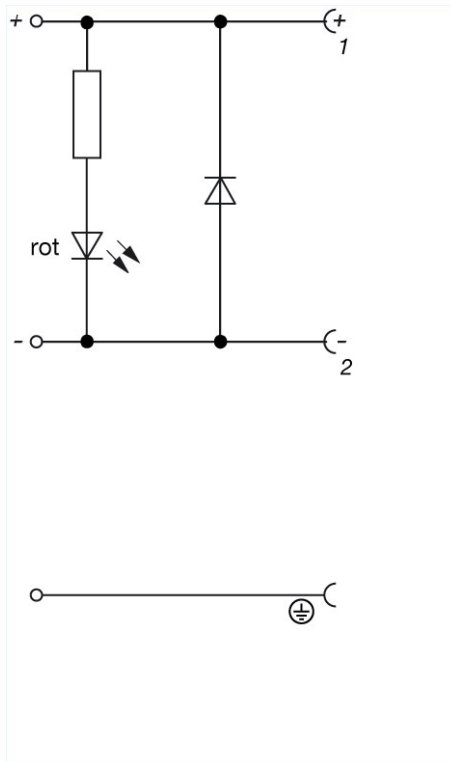

**Belden Deutschland GmbH**

Im Gewerbepark 2

58579 Schalksmühle

Germany

Telefon: +49 7127/14-1806

E-Mail: [icos-sales@belden.com](mailto:icos-sales@belden.com)

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.