



Produktinformation GMNL 216 NJ LED 24 HH schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform B:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder mit Elektroneinsatz (DIN EN 175 301-803):GMNL 216 NJ LED 24 HH schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-256266-256271-276218-24322-38201/de/conf/ui/state>

Name	GMNL 216 NJ LED 24 HH schwarz/black
	
	Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung (Diode)
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Funktionsanzeige (LED) mit Schutzbeschaltung (Diode)
Typ	GMNL 216 NJ LED 24 HH schwarz/black
Bestell-Nr.	934 460-002
weitere Standardvarianten	Gehäusefarbe transparent, Leitungsverschraubung grau: Bestell-Nr. 934 460-003
Polzahl	2 + PE
Leitungsverschraubung	M12 (schwarz)
Leitungsdurchmesser	6,5 mm
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Norm	DIN EN 175 301-803-B
Gehäusefarbe	transparent
Bauform	B
Schaltungsbeschreibung	
Leuchtzanzeige	LED rot
Schutz vor Spannungsspitzen	Diode
Technische Daten	
Stiftabmessung	6,3 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	DC 24 V
Bemessungsstrom	8 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	Schrauben / Kabelschuh / Ringöse
Anschließbare Leitungen	4,5 mm bis 10 mm Durchmesser
Gehäusebefestigung	Zentralschraube
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 V-1
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
UR	in Vorbereitung
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	50 Stück



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Industrial Connecting Solutions:Rechteck Steckverbinder:Ventilsteckverbinder (Bauform A,B,C):Bauform B:Konfektionierbare Ventilsteckverbinder:Ventilsteckverbinder mit Elektronikinsatz (DIN EN 175 301-803):GMNL 216 NJ LED 24 HH schwarz/black

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256261-256266-256271-276218-24322-38201/de/conf/uistate>


Lieferumfang bzw. Zubehör

Zubehör gesondert zu bestellen

(NBR) Flachdichtung GMN 209-3, Bestell-Nr. 733 273-002; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001

Bilder

Zeichnung

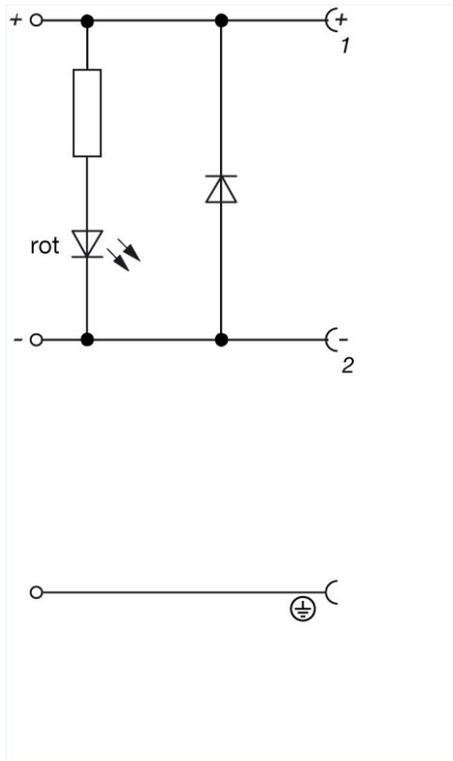

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.