

NIGHT BREAKER LASER H1

Halogenlicht mit ausgezeichneter Helligkeit



Bis zu 150 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Bis zu 150 m langer Lichtkegel

Für bessere Sicht



Bis zu 20 % weißeres Licht

More modern look compared to the minimum legal standard



Starkes Halogenlicht für hohe Ansprüche

Dank innovativer Laserablationstechnologie leuchten NIGHT BREAKER LASER Scheinwerferlampen im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen um bis zu 150% heller. Das hochentwickelte Filament sorgt für einen zusätzlichen Lichtschub. Damit erzielen die Lampen einen bis zu 150m langen Lichtkegel und ein bis zu 20% weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht und bessere Sicht können Fahrer dabei unterstützen, Verkehrsgefahren schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Darüber hinaus besticht die OSRAM NIGHT BREAKER LASER durch einzigartiges Design (lasergravierter Produktname) und ein komplettes Portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64150NL
Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	68 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1550 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	3200 K

Abmessungen & Gewicht

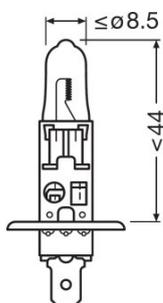

Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	6,00 g
Länge	67,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	150 h
Lebensdauer Tc	300 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	P14.5s
--------------------------	--------

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64150NL
---------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4052899991538 4052899991491 4052899990944 4052899991477 4052899990920 4052899991453 4052899990906 4058075141513 4052899991309 4052899998995 4062172114936 4062172114899 4062172159289 4062172159241 4062172256940
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899991309	NIGHT BREAKER LASER H1	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4052899991316	NIGHT BREAKER LASER H1	Bündel 10	- x - x -		
4052899991323	NIGHT BREAKER LASER H1	Versandschachtel 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	905.00 g
4062172114899	NIGHT BREAKER LASER H1	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	104.00 g
4062172114905	NIGHT BREAKER LASER H1	Versandschachtel 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4062172114936	NIGHT BREAKER LASER H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	28.00 g
4062172114943	NIGHT BREAKER LASER H1	Versandschachtel 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	237.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H1 64150NL

Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM