 


Durchgangs- und Schutzleiterklemme; mit Drücker TOPJOB® S; 4 (6) mm²; Serie 2204

Technische Daten

0,5 ... 4 (6) mm ² ①	20 ... 10 AWG
800 V/8 kV/3 ②	
I _N 32 A (41 A)	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
 11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker


Farbe	Bestellnr.	VPE
 grau	2204-1201	50
 blau	2204-1204 ③	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker



 grün-gelb	2204-1207	50
--	-----------	----

Zubehör; artikelspezifisch


Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick


 orange	2004-1292	100 (25)
 grau	2004-1291	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

 orange	2004-1294	100 (25)
 grau	2004-1293	100 (25)

Technische Daten

0,5 ... 4 (6) mm ² ①	20 ... 10 AWG
800 V/8 kV/3 ②	
I _N 32 A (41 A)	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
 11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 inch	

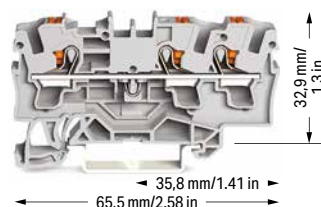

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker



Farbe	Bestellnr.	VPE
 grau	2204-1301	50
 blau	2204-1304 ③	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker



 grün-gelb	2204-1307	50
---	-----------	----

Zubehör; artikelspezifisch


Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

 orange	2004-1392	100 (25)
 grau	2004-1391	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

 orange	2004-1394	100 (25)
 grau	2004-1393	100 (25)

Technische Daten


0,5 ... 4 (6) mm ² ①	20 ... 10 AWG
800 V/8 kV/3 ②	
I _N 32 A (41 A)	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
 11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 inch	



4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker



Farbe	Bestellnr.	VPE
 grau	2204-1401	50
 blau	2204-1404 ③	50

4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker



 grün-gelb	2204-1407	50
---	-----------	----

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

 orange	2004-1492	100 (25)
 grau	2004-1491	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

 orange	2004-1494	100 (25)
 grau	2004-1493	100 (25)

Zubehör; Serie 2204

passendes Beschriftungssystem WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen





 




Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 ... 0,5 mm²

 lichtgrau	2004-171	200 (25)
---	----------	----------



Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 ... 1 mm²

 dunkelgrau	2004-172	200 (25)
--	----------	----------

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

 2-fach	2004-402	25
 3-fach	2004-403	25
 4-fach	2004-404	25
 5-fach	2004-405	25
 6-fach	2004-406	25
 7-fach	2004-407	25
 8-fach	2004-408	25
 9-fach	2004-409	25
 10-fach	2004-410	25


Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

 von 1 auf 3	2004-433	25
 von 1 auf 4	2004-434	25
 von 1 auf 5	2004-435	25
 von 1 auf 6	2004-436	25
 von 1 auf 7	2004-437	25
 von 1 auf 8	2004-438	25
 von 1 auf 9	2004-439	25
von 1 auf 10	2004-440	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

 1-3-5	2004-405/011-000	25
---	------------------	----

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

 1-2-3-4-5-6	2004-406/020-000	
---	------------------	--

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brücker-schlitze

 grau	2004-511	100 (25)
--	----------	----------

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

 grau	2004-549	100 (25)
--	----------	----------

Abschlussplatte; für modularen TOPJOB®S-Steckverbinder; 1,5 mm dick

 grau	2004-541	100 (25)
--	----------	----------

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

 grau	2009-174	100 (25)
--	----------	----------


Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farblich sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

 215-111	50
---	----


Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

 grau	2009-182	100 (25)
--	----------	----------

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

 weiß	2009-110	1
--	----------	---

WMB-Multibeschriftungssystem; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbare 5 ... 5,2 mm

 unbedruckt	793-5501	5
--	----------	---

TOPJOB®S-Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeröffnung; 5 mm breit

 grau	2009-191	50 (25)
--	----------	---------