

Durchgangs- und Schutzleiterklemme; mit Drücker TOPJOB® S; 10 (16) mm²; Serie 2210

 
Technische Daten

0,5 ... 10 (16) mm² ① | 20 ... 6 AWG

800 V/8 kV/3 ②

I_N 57 A (76 A)

Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch

 17 ... 19 mm / 0.67 ... 0.91 inch

 
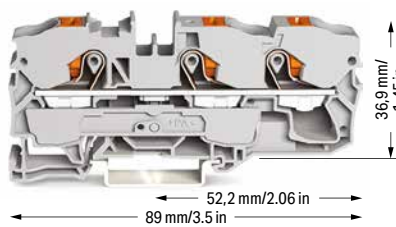
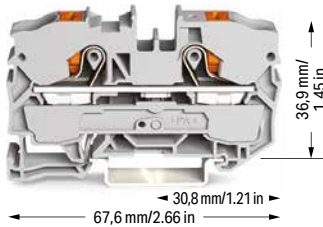
Technische Daten

0,5 ... 10 (16) mm² ① | 20 ... 6 AWG

800 V/8 kV/3 ②

I_N 57 A (76 A)

Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch

 17 ... 19 mm / 0.67 ... 0.91 inch

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	2210-1201	25
● blau	2210-1204 ③	25

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	2210-1301	25
● blau	2210-1304 ③	25

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker

● grün-gelb	2210-1207	25
-------------	-----------	----

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker

● grün-gelb	2210-1307	25
-------------	-----------	----

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2010-1292	100 (25)
grau	2010-1291	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch





Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2010-1392	100 (25)
grau	2010-1391	100 (25)




Zubehör; Serie 2210

passendes Beschriftungssystem WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 57 A; lichtgrau

 2-fach	2010-402	25
 3-fach	2010-403	25
 4-fach	2010-404	25
 5-fach	2010-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 57 A; lichtgrau

 von 1 auf 3	2010-433	25
 von 1 auf 4	2010-434	25
 von 1 auf 5	2010-435	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

 1-3-5	2010-405/011-000	25
---	------------------	----

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

 gelb	2010-100	100 (25)
--	----------	----------

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

 grau	2010-511	50 (25)
--	----------	---------


Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

 grau	2009-174	100 (25)
--	----------	----------

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

 weiß	2009-110	1
--	----------	---

WMB-Multibeschriftungssystem; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

 unbedruckt	793-5501	5
--	----------	---

① anschließbar: 0,5 ... 16 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 2,5 ... 16 mm² „e“
und 2,5 ... 10 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 18 mm“

② 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad

③ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

» Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 149
Prüfzubehör, ab Seite 142
Beschriftung, ab Seite 230

» Zulassungsdaten
siehe www.wago.com