

Durchgangs- und Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP® TOPJOB® S; 16 (25 „25“) mm²; Serie 2116


Technische Daten

0,5 ... 16 (25 „f“) mm² ① | 20 ... 4 AWG

800 V/8 kV/3 ②

I_N 76 A (90 A)

Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch

 18 ... 20 mm / 0.71 ... 0.79 inch

Technische Daten

0,5 ... 16 (25 „f“) mm² ① | 20 ... 4 AWG

800 V/8 kV/3 ②

I_N 76 A (90 A)

Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch

 18 ... 20 mm / 0.71 ... 0.79 inch


① anschließbar: 0,5 ... 16 mm² „e + f“, 25 mm² „f“;
direkt steckbar: 2,5 ... 16 mm² „e“
und 2,5 ... 16 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 18 mm“

② 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad

③ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwen-
dungen Ex i geeignet.

» Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen
Hinweise:
Brücker, ab Seite 149
Prüfzubehör, ab Seite 143
Beschriftung, ab Seite 230

» Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

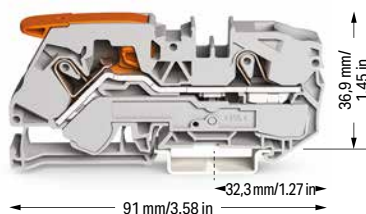

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	2116-1201	20
● blau	2116-1204 ③	20

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	2116-1301	20
● blau	2116-1304 ③	20

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

● grün-gelb	2116-1207	20
-------------	-----------	----

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

● grün-gelb	2116-1307	20
-------------	-----------	----

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

 orange	2116-1292	100 (25)
 grau	2116-1291	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

 orange	2116-1392	100 (25)
 grau	2116-1391	100 (25)

Zubehör; Serie 2116

passendes Beschriftungssystem WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

 2-fach	2016-402	25
 3-fach	2016-403	25
 4-fach	2016-404	25
 5-fach	2016-405	25

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

 gelb	2016-100	100 (25)
--	----------	----------

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

 von 1 auf 3	2016-433	25
 von 1 auf 4	2016-434	25
 von 1 auf 5	2016-435	25


Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

 grau	2016-511	50 (25)
--	----------	---------

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

 1-3-5	2016-405/011-000	25
--	------------------	----

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

 grau	2009-174	100 (25)
--	----------	----------


Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

 gelb	2016-115	100 (25)
---	----------	----------

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m- Rolle

 weiß	2009-110	1
--	----------	---

WMB-Multibeschriftungssystem; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

 unbedruckt	793-5501	5
--	----------	---