 
 




Durchgangs- und Schutzleiterklemme; mit Drücker TOPJOB® S; 6 (10) mm²; Serie 2206

Technische Daten

0,5 ... 6 (10) mm ² ①	20 ... 8 AWG
800 V/8 kV/3 ②	
I _N 41 A (57 A)	
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch	

Technische Daten

0,5 ... 6 (10) mm ² ①	20 ... 8 AWG
800 V/8 kV/3 ②	
I _N 41 A (57 A)	
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch	

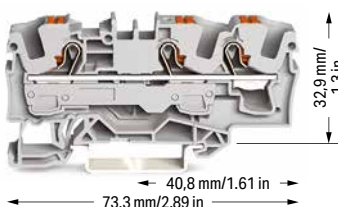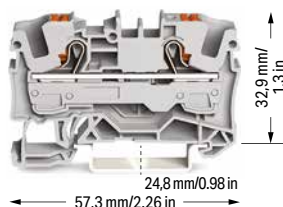


2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
 grau	2206-1201	50
 blau	2206-1204 ③	50


3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
 grau	2206-1301	25
 blau	2206-1304 ③	25

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker

 grün-gelb	2206-1207	50
--	-----------	----

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker

 grün-gelb	2206-1307	25
---	-----------	----

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

 orange	2006-1292	100 (25)
 grau	2006-1291	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

 orange	2006-1392	100 (25)
 grau	2006-1391	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

 orange	2006-1294	100 (25)
 grau	2006-1293	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

 orange	2006-1394	100 (25)
 grau	2006-1393	100 (25)

Zubehör; Serie 2206

passendes Beschriftungssystem WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen



 
Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

 2-fach	2006-402	25
 3-fach	2006-403	25
 4-fach	2006-404	25
 5-fach	2006-405	25

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brücker-schlitze

 grau	2006-511	50 (25)
--	----------	---------


Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

 von 1 auf 3	2006-433	25
 von 1 auf 4	2006-434	25
 von 1 auf 5	2006-435	25

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

 grau	2009-174	100 (25)
--	----------	----------


Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

 1-3-5	2006-405/011-000	25
---	------------------	----

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

 weiß	2009-110	1
--	----------	---

WMB-Multibeschriftungssystem; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 ... 5,2 mm

 unbedruckt	793-5501	5
--	----------	---

① anschließbar: 0,5 ... 10 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 ... 10 mm² „e“
und 1,5 ... 6 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm“

② 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad

③ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

» Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 149
Prüfzubehör, ab Seite 142
Beschriftung, ab Seite 230

» Zulassungsdaten
siehe www.wago.com