



# Datenblatt | Artikelnummer: 2106-5207

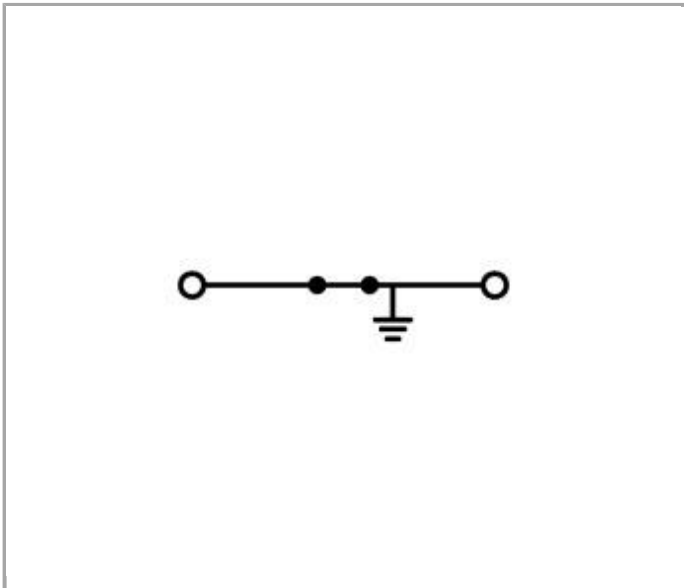

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Drücker; 6 mm<sup>2</sup>; mit Prüföffnung; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®

[www.wago.com/2106-5207](http://www.wago.com/2106-5207)

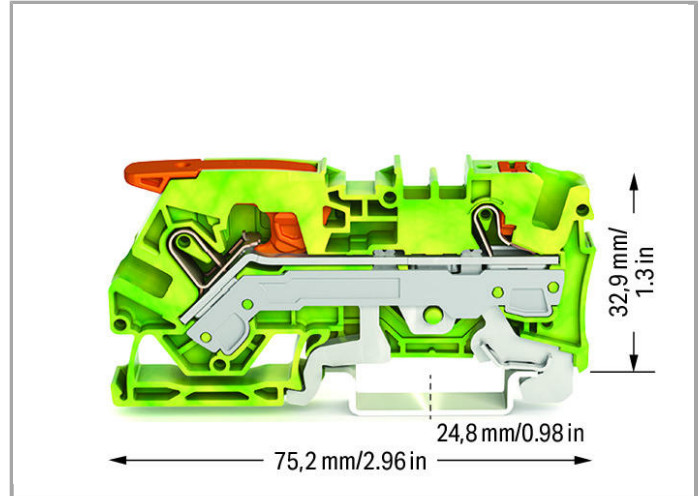

## Daten

### Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

Betätigungsart

Push-in  
Hebel

Anschließbare Leiterwerkstoffe

Kupfer



|   |   |
|---|---|
| Nennquerschnitt   | 6 mm <sup>2</sup>                         |
| Eindrätiger Leiter  | 0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG |
| Eindrätiger Leiter, direkt steckbar                       | 1 ... 10 mm <sup>2</sup> / 14 ... 8 AWG   |
| Feindrätiger Leiter                                       | 0,5 ... 10 mm <sup>2</sup> / 20 ... 8 AWG |
| Feindrätiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar ab | 1,5 mm <sup>2</sup> / 16 AWG              |
| Abisolierlänge  | 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch         |
| Betätigungsart 2  | Push-in<br>Drücker<br>Betätigungswerkzeug |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen                           | 2   |
| Gesamte Anzahl der Potentiale                             | 1   |
| Anzahl der Ebenen   | 1   |
| Verdrahtungsart   | Frontverdrahtung                          |

### Geometrische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite                        | 7,5 mm / 0.295 inch  |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 32,9 mm / 1.295 inch |
| Tiefe                         | 75,2 mm / 2.961 inch |

### Mechanische Daten

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Bauform            | horizontale Bauform            |
| Montageart         | Tragschiene 35                 |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |

### Werkstoffdaten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Farbe            | grün-gelb           |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Gewicht          | 23.381 g            |

### Kaufmännische Daten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Verpackungsart  | Karton        |
| Ursprungsland   | DE            |
| GTIN            | 4055143742474 |
| Zolltarifnummer | 85369010000   |

### Zulassungen / Zertifikate

#### Länderspezifische Zulassungen

| Logo | Zulassung                       | Zertifikatsname |
|------|---------------------------------|-----------------|
|      | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | NTR NL 7678     |


CCA



KEMA/KEUR  
DEKRA Certification B.V.




71-103226

















UL-Zulassungen

| Logo   | Zulassung                            | Zertifikatsname |
|--|--------------------------------------|-----------------|
|  | UL<br>Underwriters Laboratories Inc. | 20181005-E45172 |

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

|  |   |  |
|--|---|--|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-110</b><br>Beschriftungstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar                      | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                 |
|   | <b>Art-Nr.: 2009-115</b><br>WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar         | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b><br>WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar                   | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar                             | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-191</b><br>Gruppenschildträger  | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-192</b><br>Gruppenschildträger  | <a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-193</b><br>Gruppenschildträger  | <a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-198</b><br>Adapter  | <a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501</b><br>Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-002</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar                       | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-005</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; unbedruckt; aufrastbar                                      | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-006</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar                       | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |



**Art-Nr.: 248-501/000-007**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**Art-Nr.: 248-501/000-012**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Art-Nr.: 248-501/000-017**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Art-Nr.: 248-501/000-023**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Art-Nr.: 248-501/000-024**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Art-Nr.: 793-501**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Art-Nr.: 793-501/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Art-Nr.: 793-501/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Art-Nr.: 793-501/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Art-Nr.: 793-501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Art-Nr.: 793-501/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Art-Nr.: 793-501/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Art-Nr.: 793-501/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Art-Nr.: 793-501/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Art-Nr.: 793-5501**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)

**Art-Nr.: 793-5501/000-002**



WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar [www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Art-Nr.: 793-5501/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar [www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Art-Nr.: 793-5501/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar [www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Art-Nr.: 793-5501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar [www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Art-Nr.: 793-5501/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar [www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Art-Nr.: 793-5501/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar [www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Art-Nr.: 793-5501/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar [www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Art-Nr.: 793-5501/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar [www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

#### Prüfen und Messen



**Art-Nr.: 2006-511**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig [www.wago.com/2006-511](http://www.wago.com/2006-511)



**Art-Nr.: 2006-549**  
Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen [www.wago.com/2006-549](http://www.wago.com/2006-549)



**Art-Nr.: 2009-174**  
Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklammern [www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)



**Art-Nr.: 2009-182**  
Prüfabgriff; für max. 2,5 mm<sup>2</sup>; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm [www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)



**Art-Nr.: 210-136**  
Prüfstecker; Ø 2 mm; mit 500mm-Leitung [www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)

#### Allgemeines Zubehör



**Art-Nr.: 2006-191**  
Verschlusskappe; Signalverteiler [www.wago.com/2006-191](http://www.wago.com/2006-191)

#### Aderendhülse

**Art-Nr.: 216-208**  
Aderendhülse; Hülse für 6 mm<sup>2</sup> / AWG 10; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; [www.wago.com/216-208](http://www.wago.com/216-208)



gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90



**Art-Nr.: 216-262**

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

[www.wago.com/216-262](http://www.wago.com/216-262)



**Art-Nr.: 216-263**

Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

[www.wago.com/216-263](http://www.wago.com/216-263)



**Art-Nr.: 216-264**

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

[www.wago.com/216-264](http://www.wago.com/216-264)



**Art-Nr.: 216-266**

Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

[www.wago.com/216-266](http://www.wago.com/216-266)



**Art-Nr.: 216-267**

Aderendhülse; Hülse für 4 mm<sup>2</sup> / AWG 12; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

[www.wago.com/216-267](http://www.wago.com/216-267)

## Brücker



**Art-Nr.: 2006-402**

Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 41 A

[www.wago.com/2006-402](http://www.wago.com/2006-402)



**Art-Nr.: 2006-403**

Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 41 A

[www.wago.com/2006-403](http://www.wago.com/2006-403)



**Art-Nr.: 2006-404**

Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 41 A

[www.wago.com/2006-404](http://www.wago.com/2006-404)



**Art-Nr.: 2006-405**

Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 41 A

[www.wago.com/2006-405](http://www.wago.com/2006-405)



**Art-Nr.: 2006-405/011-000**

Sternbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme

[www.wago.com/2006-405/011-000](http://www.wago.com/2006-405/011-000)



**Art-Nr.: 2006-433**

Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 41 A

[www.wago.com/2006-433](http://www.wago.com/2006-433)



**Art-Nr.: 2006-434**

Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 41 A

[www.wago.com/2006-434](http://www.wago.com/2006-434)



**Art-Nr.: 2006-435**

Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 41 A

 
[www.wago.com/2006-435](http://www.wago.com/2006-435)



**Art-Nr.: 210-103**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)



**Art-Nr.: 210-123**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

[www.wago.com/210-123](http://www.wago.com/210-123)

## Abschlussplatte



**Art-Nr.: 2106-1291**

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick


 






[www.wago.com/2106-1291](http://www.wago.com/2106-1291)



**Art-Nr.: 2106-1292**  
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

[www.wago.com/2106-1292](http://www.wago.com/2106-1292)

**Tragschiene**

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <b>Art-Nr.: 210-112</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 210-113</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                    | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 210-114</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715  | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 210-115</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 210-118</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                   | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 210-196</b><br>Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715                                   | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 210-197</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715  | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-198</b><br>Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                  | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |

**Werkzeug**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Art-Nr.: 210-721</b><br>Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 3, Klinge (5,5 x 0,8) mm | <a href="http://www.wago.com/210-721">www.wago.com/210-721</a> |
|--|--|--|

**Downloads**

**Dokumentation**

**Ausschreibungstext**

|           |              |                 |          |
|-----------|--------------|-----------------|----------|
| 2106-5207 | Aug 15, 2018 | DOCX<br>14,8 kB | Download |
|-----------|--------------|-----------------|----------|

**smartDATA**

**CAD Daten**

|                       |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| 3D Download 2106-5207 | URL | Download |
|-----------------------|-----|----------|





## Produktfamilie

### TOPJOB S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Mehr über die Produktfamilie erfahren](#)

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.